



# B

- บานพับยาว
- บานพับแบบเรียบ
- บานพับด้านใน
- บานพับสลักจอยท์
- บานพับต่างระดับ
- บานพับสำหรับคาน้ำร้อน
- บานพับสำหรับรถจักรยานพิเศษ
- บานพับตู้แช่แข็ง
- บานพับพิเศษ
- บานพับแบบแรงบิด

STAYS  
แกนค้ำ  
อุปกรณ์เสริม (B)

B-1452, B-36 แกนค้ำ

## ที่ค้ำยันสำหรับล็อคหน้าต่างต่าง SCREW STAYS FOR WINDOWS



**B-1452**  
ทำจากสแตนเลส

### ลักษณะเด่น Feature

- เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
- แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (แผนภาพ/รูปภาพนี้แสดงถึงการใช้งานสำหรับด้านขวา) กรุณาเช็คชิ้นส่วนโลหะสำหรับติดตั้งกลับด้านเพื่อใช้งานสำหรับด้านซ้าย)
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- For both left type and right type. (drawings and photo show the right type. For the left type, set the installing fittings reverse.)

- ข้อมูลจำเพาะการใช้งาน
- วัสดุ: แผ่นเหล็กสแตนเลส (SUS304)
  - การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบกระจกเงา
  - แผงควบคุม/งานก่อสร้าง/หน้าต่างเรือ
  - ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานสำหรับผาด้านบน



- Specifications Specific-use
- Material: Stainless steel plate (SUS304)
  - Finish: Mirror surface buffing
  - Control boards, structures and windows of ships
  - Not suitable for canopies.



B-1452-1




B-1452-3

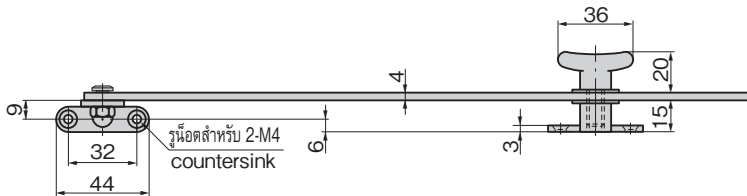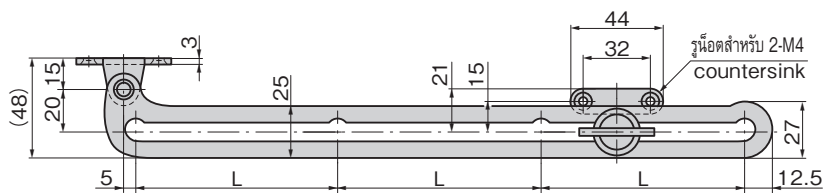

### ตัวอย่างการทำงานสำหรับอ้างอิง Example of operation B-1452-1

※มุมการเปิดจะเปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจุดหมุนนี้, จุดหมุน A จุดหมุนการเปิดปิด  
※Supporting point A: opening/closing supporting point. With this position opening angle changes.

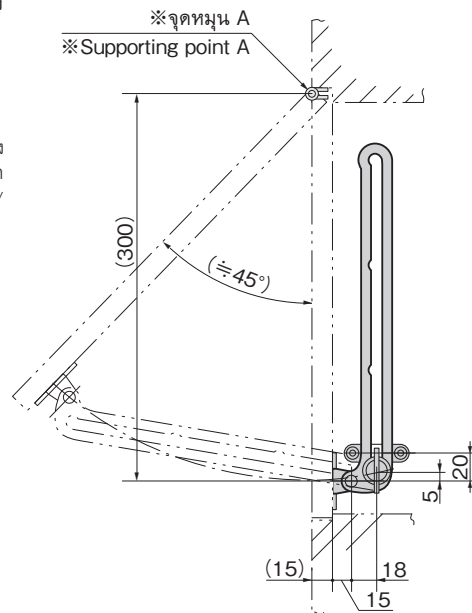

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10v2	CAD	L	มวลน้ำหนักที่รับได้ N Allowable load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
B-1452-0		2D/3D	95	294	230	10800
B-1452-1		2D/3D	80		205	10801
B-1452-2		2D/3D	65		185	10802
B-1452-3		2D/3D	50		175	10803

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10