



K

ลูกล้อ  
รองรับน้ำหนัก  
ล้อเลื่อน  
ลูกล้อคู่  
ล้อพร้อมตัวรับ  
แรงกระแทก  
ลูกล้อแบบมี  
ระบบปรับ

ล้อประตู

ล้อแบบ  
ลูกบอล

มอเตอร์  
อาร์ม

ตัวปรับ  
ระดับ

ล้อคแบบ  
เหยียบ

บันได

รางเลื่อน

K-610J, K-610K ล้อเลื่อนแบบพื้นต่ำ

# ล้ออิสระแบบพื้นต่ำสำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ

## ล้อตายแบบพื้นต่ำสำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษ

### LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL AND RIGID CASTERS

**K-610J**  
ทำจากเหล็ก

**K-610K**  
ทำจากเหล็ก



K-610J-65-N





K-610K-65-N

#### ลักษณะเด่น Feature



- เป็นล้อเลื่อนสำหรับน้ำหนักมากเป็นพิเศษที่มีความสูงติดตั้งต่ำ และมีมวลน้ำหนักที่รับได้อยู่ที่ 6kN
- มีความสูงติดตั้งอยู่ในคลาสพื้นต่ำที่สุดในวงการประเภทรถน้ำหนักเดียวกัน
- Low-rise, high-load casters with an allowable load of 6kN
- Installed height puts these casters in lowest profile class in the industry for same-load types.

ข้อมูล จำเพาะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>•วัสดุ: ตัวอุปกรณ์: แผ่นเหล็กรีด (SPC) ล้อ: พอลิเอไมด์ (PA)</li> <li>•การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์: การชุบสีด้วยปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี (สีดำ)</li> </ul>
การใช้งาน กำหนดส่ง มอบ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• อุปกรณ์ OA/อุปกรณ์ขนาดใหญ่และกลาง</li> <li>• สินค้ามาตรฐาน...กรุณาดัดต่อสอบถามถึงกำหนดส่งมอบ</li> </ul>
Specifi- cations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Main body: Rolled steel (SPC) Wheel: Polyamide (PA)</li> <li>• Finish: Main body: Electrodeposition (black)</li> </ul>
Specific- use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OA equipment, large and middle-sized equipment</li> </ul>

[K-610J]

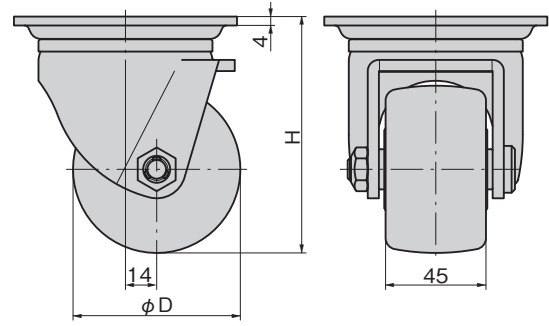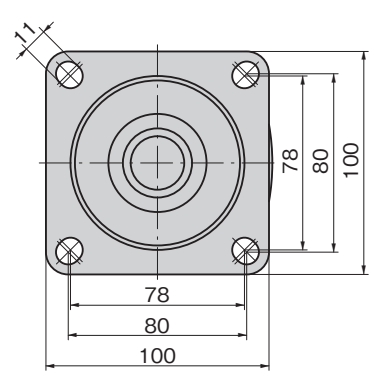

[K-610K]

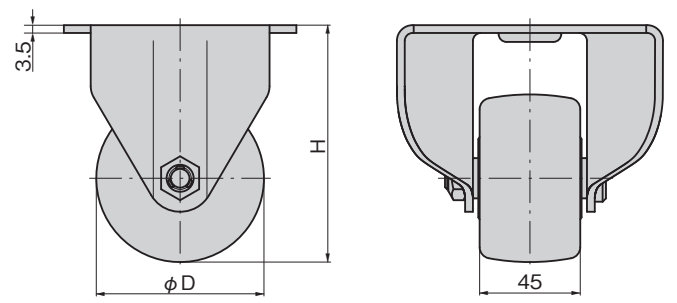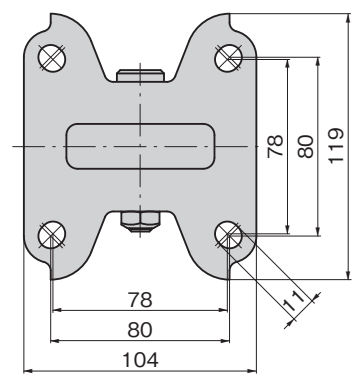

เลขที่สินค้า Product No.	RoHS 10+	CAD	หมายเหตุ Remarks	φD	H	รัศมีการหมุน (R) Slewing radius	มวลน้ำหนักที่รับได้ N Allowable load	มวลผลิตภัณฑ์ (g) Mass	รหัส Code
K-610J-65-N		2D/3D	ไม่มีเบรก Without stopper	65	92	50	6,000	1,240	31687
K-610J-75-N		2D/3D	ไม่มีเบรก Without stopper	75	106	55	6,000	1,350	31688
K-610K-65-N		2D/3D	รถล้อตาย Rigid	65	92		6,000	820	31689
K-610K-75-N		2D/3D	รถล้อตาย Rigid	75	106		6,000	920	31690

● : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน RoHS10 ▲ : สามารถรับรองตามมาตรฐาน RoHS10