

# 積層形 フローコントロールバルブ/パイロットチェックバルブ

## 積層形フローコントロールバルブ

- アクチュエータの速度制御が可能。
- ISO規格準拠品。(ISO 4401)



### 仕様

形式記号	MFCV	
最高使用圧力	25MPa	
最大流量	50L/min	
作動油	使用温度範囲	-20~+70°C (但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm <sup>2</sup> /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種 (タービン油 ISO VG32) 相当品	
質量	1.3 kg	

### 形式記号

ご注文時には下記の形式記号でご連絡ください。

MFCV -3-D-S-N-12


シリーズ

10-P : メータイン  
12 : メータアウト

記号	油圧回路(JIS記号)
10-P	
12	

### 外形寸法図

単位:mm

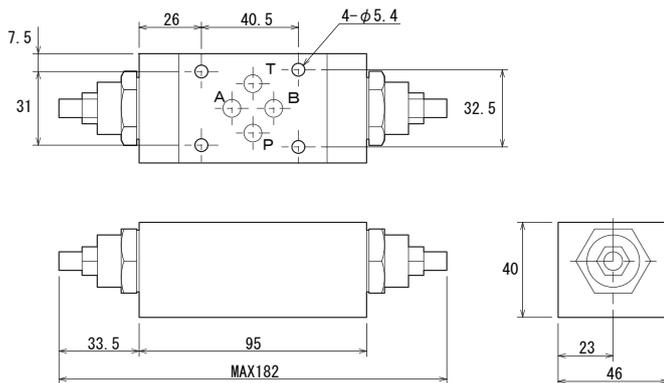

・Oリング:P-9(1B)4個付  
メータインの場合はシールプレート付となります。

## 積層形パイロットチェックバルブ

- 油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。
- ソレノイドバルブを積層し、使用可能。
- ISO規格準拠品。(ISO 4401)



### 仕様

形式記号	MCVP	
最高使用圧力	25MPa	
最大流量	50L/min	
クラッキング圧力	0.18MPa	
作動油	使用温度範囲	-20~+70°C (但し、凍結なきこと)
	使用粘度	12~230mm <sup>2</sup> /s
	フィルトレーション	推奨 18/16/13 ISO4406
適合作動油	JIS K2213-2種 (タービン油 ISO VG32) 相当品	
質量	A, B: 1.15kg D: 1.12kg	

### 形式記号

ご注文時には下記の形式記号でご連絡ください。

MCVP -3-D-N-22


シリーズ

①

記号	油圧回路(JIS記号)
A	
B	
D	

### 外形寸法図

単位:mm

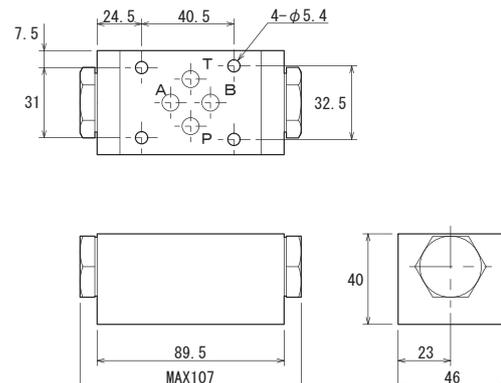

・Oリング:P-9(1B)4個付