



単位:mm

マニホールドブロックASSY外形寸法図

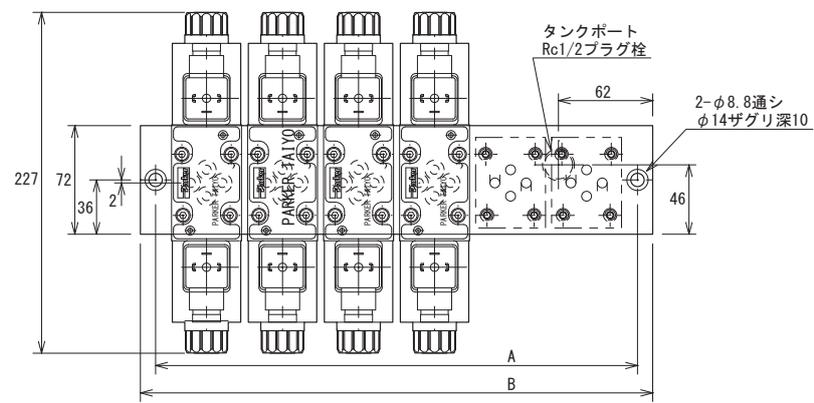

組合せ	E
バルブ単体	155
積層弁 1 個付	195
積層弁 2 個付	235
積層弁 3 個付	275

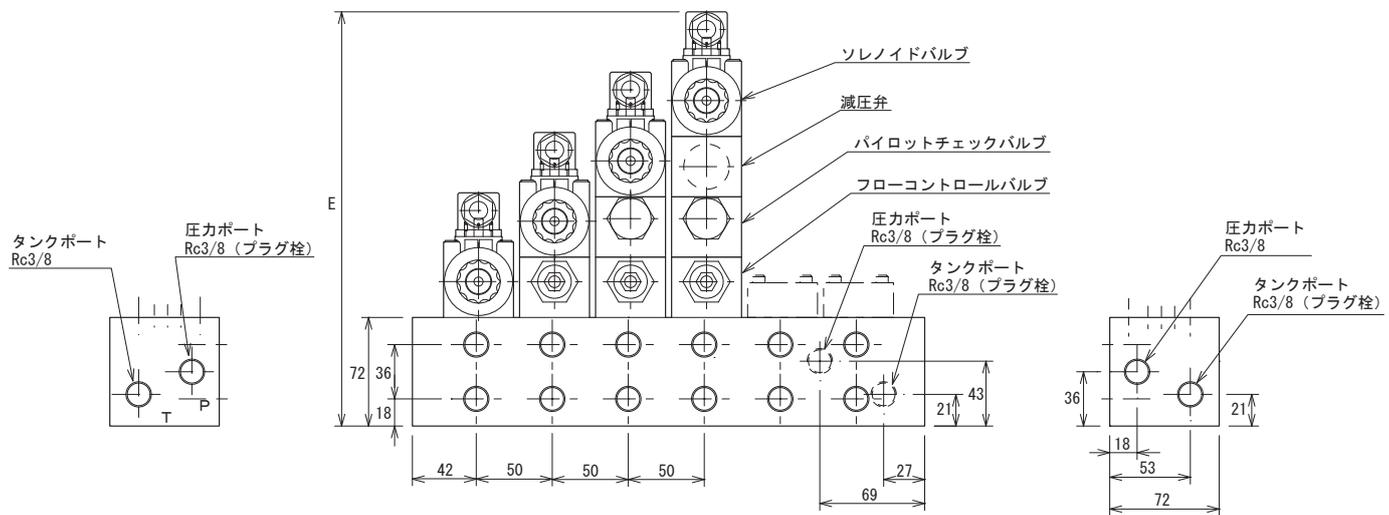

寸法表

連数	1	2	3	4	5	6
A	67	117	167	217	267	317
B	87	137	187	237	287	337

積層弁数と固定ボルト長さ

積層弁の使用内容	取付ボルト長さ
ソレノイドバルブ単品	M5 × 30
ソレノイドバルブ+積層弁 1 個	M5 × 70
ソレノイドバルブ+積層弁 2 個	M5 × 110
ソレノイドバルブ+積層弁 3 個	M5 × 150
シールブロック	M5 × 30

注) 単品手配の場合は取付ボルトを付属しませんので、
指定サイズの取付ボルトを準備願います。

使用ボルト: J I S B 1 1 7 6 六角穴付ボルト 強度区分 1 0. 9 以上

締付トルク: 5 ~ 7 N・m