



お宝
みんぱろ
与三郎

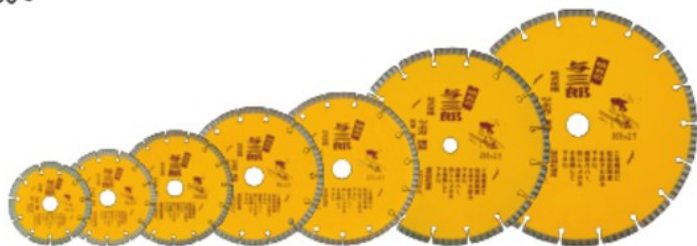

特徴: 硬質物用の高品質カッターでこの価格帯。
スカットした切れ味としなやか感触。
用途: コンクリート、鉄筋コンクリート、硬質磁器タイル、セラミック耐火物、石材など。

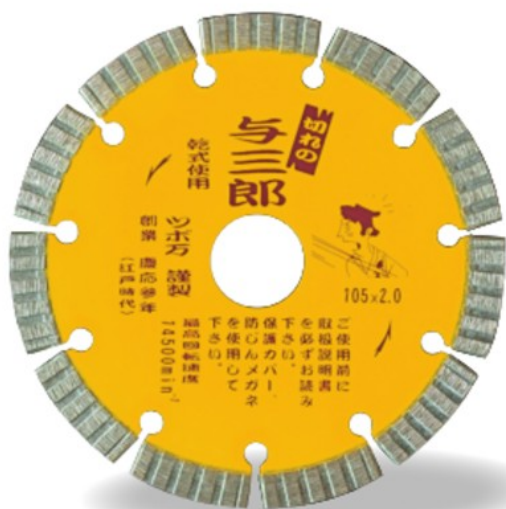


与三郎 乾式

硬質物用 スピード重視型

| 与三郎 | サイズ(mm) | 商品記号 | コード | 価格(円)注 | JANコード | 小箱入数 |
|-----|------------------|--------|---------|--------|----------------|------|
| | 105×2.0×7×20 | YB-105 | 11055 | 8,100 | 4954452 110557 | 6 |
| | 125×2.0×7×22 | YB-125 | 11056 | 11,700 | 4954452 110564 | 6 |
| | 150×2.0×7×22 | YB-150 | 11057 | 15,000 | 4954452 110571 | — |
| | 180×2.0×7×25.4 | YB-180 | 11058 | 18,000 | 4954452 110588 | — |
| | 200×2.0×7×25.4 | YB-200 | 11059 | 22,500 | 4954452 110595 | — |
| | 255×2.5×7.5×25.4 | YB-255 | 1106002 | 25,200 | 4954452 110601 | — |
| | 305×2.7×7.5×30.5 | YB-305 | 1106103 | 28,800 | 4954452 110618 | — |

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

※上記以外の穴径についてもご注文承ります。別途お問い合わせ下さい。

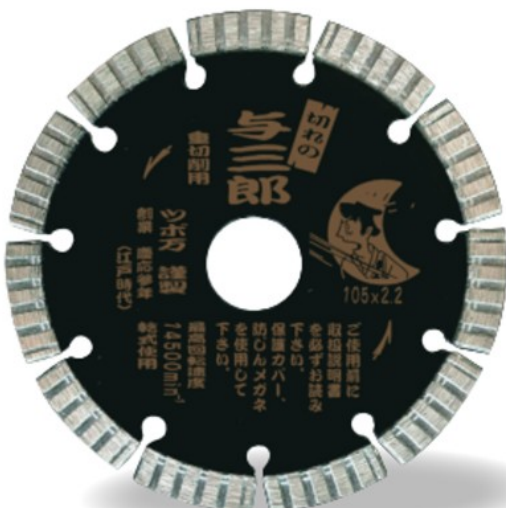

与三郎重切削用 乾式

重切削用 スピード重視型

| 与三郎重切削用 | サイズ(mm) | 商品記号 | コード | 価格(円)注 | JANコード | 小箱入数 |
|---------|--------------|---------|---------|--------|----------------|------|
| | 105×2.2×7×20 | YB-105J | 1105501 | 8,400 | 4954452 410558 | 6 |
| | 125×2.2×7×22 | YB-125J | 1105602 | 12,100 | 4954452 910560 | 6 |
| | 150×2.2×7×22 | YB-150J | 1105703 | 15,500 | 4954452 810570 | — |

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)



コンクリスペシャル 乾式

コンクリート専用

コンクリート・鉄筋コンクリートの切断専用開発した新商品です。
105はマルチリフォームカッター(P.11記載)専用刃としても、ご使用頂けます。

| コンクリスペシャル | サイズ(mm) | 商品記号 | コード | 価格(円)注 | JANコード | 小箱入数 |
|-----------|--------------|---------|-------|--------|----------------|------|
| | 105×1.8×7×20 | CRS-105 | 11072 | 6,900 | 4954452 110724 | 6 |
| | 125×2.0×7×22 | CRS-125 | 11073 | 10,000 | 4954452 110731 | 6 |

(外径×チップ厚×チップ幅×取付穴)

※取付穴径が掲載した寸法(標準穴径)ではない場合はJANコードも異なる場合があります。

注) 価格は、メーカー希望小売価格(税抜)です。