


ZWS-B SERIES

単出力 10 ~ 150W


基板
タイプ

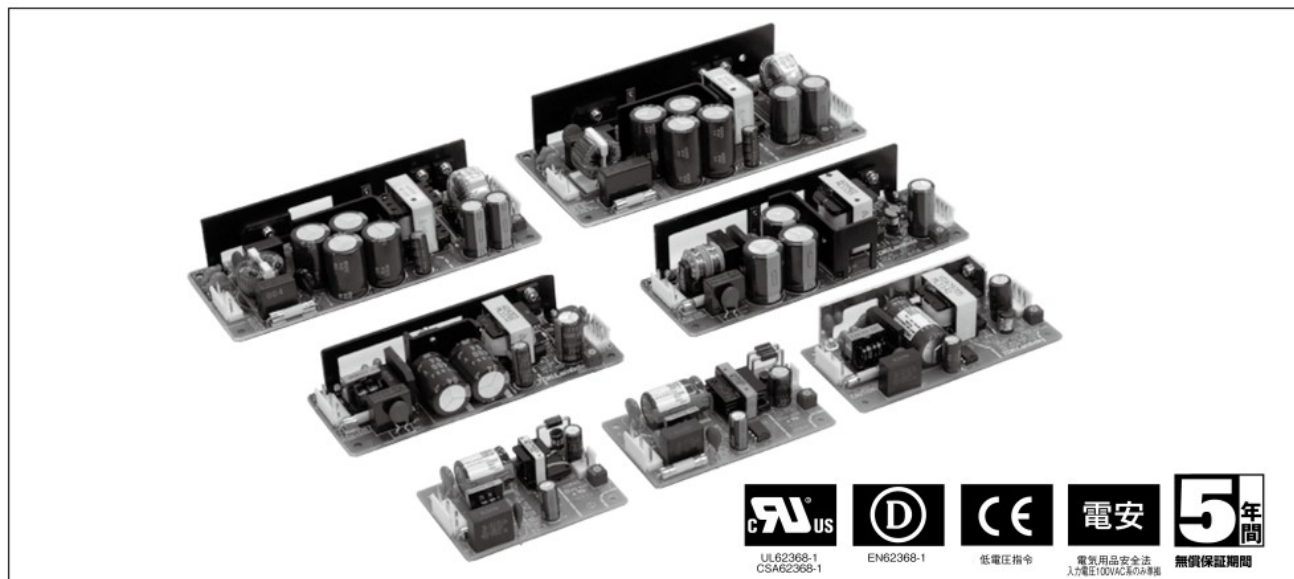


■ 特 長

- 高調波電流抑制回路を省いたシンプル回路構成
- 小型・軽量・高効率
- 無負荷時の入力電力を0.2W (typ) に大幅低減 (ZWS10B、ZWS15B、ZWS30B)
- 動作周囲温度50度で負荷率100%の使用を実現 (標準取付時)
- 無償保証期間 5年 (条件付)
- 豊富なオプションラインアップ (カバー付、L板金付、基板両面コーティング、ポリウムレス)

■ 型名称呼方法

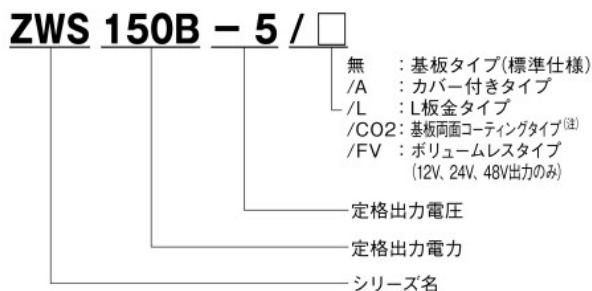

■ 用 途

 

■ RoHS指令対応

■ 製品ラインアップ

モデル名	ZWS 10B 10Wタイプ	ZWS 15B 15Wタイプ	ZWS 30B 30Wタイプ	ZWS 50B 50Wタイプ	ZWS 75B 75Wタイプ	ZWS 100B 100Wタイプ	ZWS 150B 150Wタイプ
	出力電圧	出力電流	出力電流	出力電流	出力電流	出力電流	出力電流
3.3V	2.0A	3.0A	6.0A	10A	15A	20A	30A
5V	2.0A	3.0A	6.0A	10A	15A	20A	30A
12V	0.9A	1.3A	2.5A	4.3A	6.3A	8.5A	12.5A
15V	0.7A	1.0A	2.0A	3.5A	5A	6.7A	10.0A
24V	0.5A	0.7A	1.3A	2.1A	3.2A	4.3A	6.3A
48V	-	-	-	1.1A	1.6A	2.1A	3.2A

■ オプションラインアップ

モデル名	ZWS 10B 10Wタイプ				ZWS 15B 15Wタイプ				ZWS 30B 30Wタイプ				ZWS 50B 50Wタイプ				ZWS 75B 75Wタイプ				ZWS 100B 100Wタイプ				ZWS 150B 150Wタイプ							
	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV	/A	/L	/CO2	/FV				
3.3V	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-
5V	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-
12V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
15V	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-	○	○	○	-
24V	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
48V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(注)耐湿性・耐塵性向上の為、基板両面にコーティングを施しております。ただし、一部コーティングされない箇所がございますので完全な効果が期待できないことがあります。詳細は弊社までお問い合わせください。

・製品を正しく、安全にご使用いただくために、最新の納入仕様書をぜひご請求ください。
・記載内容は、改良その他により予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。