


軸端未加工品

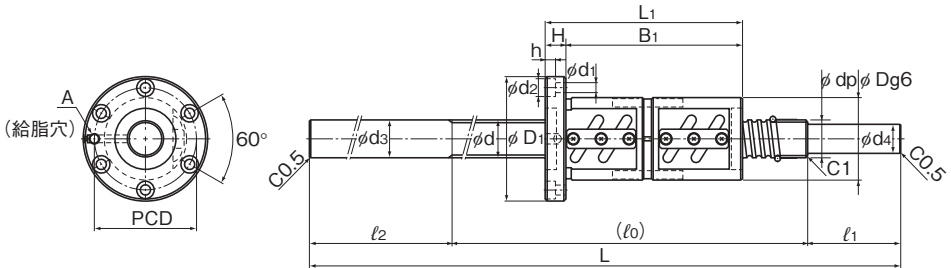

BNFN形

呼び形番	ボールねじ仕様							ナット				
	ねじ軸 外径 d	リード Ph	ボール 中心径 dp	谷径 dc	負 荷 回路数 列×巻	基本定格荷重		予圧荷重 N	外径 D	フランジ 径 D ₁	全長 L ₁	質量 kg
						Ca kN	C _{0a} kN					
BNFN 1605-2.5 BNF 1605-2.5 BIF 1605-5	16	5	16.75	13.2	1×2.5	7.4	13.9	390 — 390	40	60	76 41 56	0.6 0.37 0.56
BNFN 1810-2.5 BNF 1810-2.5 BIF 1810-3	18	10	18.8	15.5	1×2.5 1×2.5 1×1.5	7.8 7.8 5.1	15.9 15.9 9.6	390 — 250	42	65	119 69 75	1.0 0.67 0.75
BNFN 2005-5 BNF 2005-5 BIF 2005-5	20	5	20.75	17.2	2×2.5 2×2.5 1×2.5	15.1 15.1 8.3	35 35 17.4	740 — 440	44	67	106 56 56	0.9 0.57 0.57

呼び形番の構成例

BNFN2005-5 RR G0 +610L C5 A

呼び形番

軸方向すきま
記号 (※2)

精度記号 (※3)

標準在庫品記号 (記号AまたはB)

シール記号 (※1)

ねじ軸全長 (mm表示)

(※1) **A15-334**参照 (※2) **A15-19**参照 (※3) **A15-12**参照