


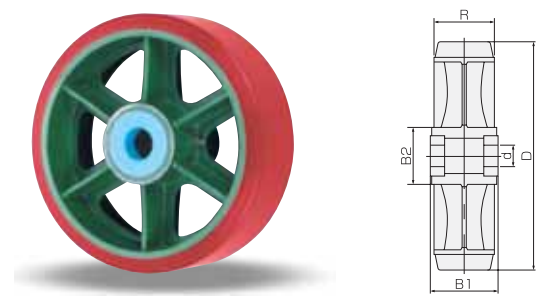

## TULB-H ウレタン(砲金ブッシュ入、ニップル付)

単位：mm

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 R	ボス巾 B1	穴径 d	ボス径 B2
200	200×50TULB-H	650kg	50	65	25	75
	200×65TULB-H	720kg	65	76		
	200×75TULB-H	880kg	75	90		
250	250×65TULB-H	900kg	65	76	30	76
	250×75TULB-H	1070kg	75	90		
	250×90TULB-H	1270kg	90	100		
300	300×75TULB-H	1210kg	75	90	30	77
	300×90TULB-H	1450kg	90	100		



## TULB-N ウレタン(ナイロンブッシュ入)

車輪径 D	型 式	許容荷重	タイヤ巾 R	ボス巾 B1	穴径 d	ボス径 B2
200	200×50TULB-N	650kg	50	65	25.5	75
	200×65TULB-N	720kg	65	76		
	200×75TULB-N	880kg	75	90		
250	250×65TULB-N	900kg	65	76	30.5	76
	250×75TULB-N	1070kg	75	90		
	250×90TULB-N	1270kg	90	100		
300	300×75TULB-N	1210kg	75	90	30.5	77
	300×90TULB-N	1450kg	90	100		