

CT
P1・2

CF
P3・4

TF
P5~10

F・FW
P11~20

TE
P21~44

TY
P45~59

AE
P60・61

A
P62~64

G
P65

MY
P66~69

N
P70・71

NA
P72・73

TX
P74

T
P75・76

e
P78~80

TEA
P81

TK
P82

単輪
キャスター
P83~103


関連部品
P104~108

e プレート式 部品リサイクル型

50E

ROHS適合 部品

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 50m/m
■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 588(60)

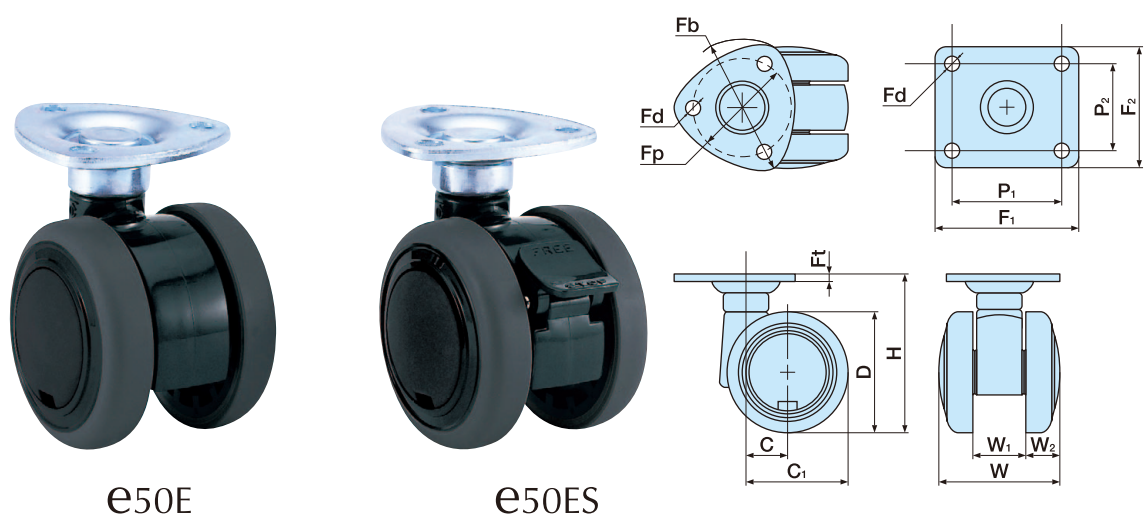

単位: m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Fb	Fp	Fd	Ft	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付									F ₁ ×F ₂	P ₁ ×P ₂				
e50E	e50ES	588(60)	50	65	17	42	49	21	14	54	40	5.5	3	100	
e50EF	e50ESF									60×50	46×35				


※品番により、納期が掛かる場合があります。

e ネジ式 部品リサイクル型

50EN

ROHS適合 部品 取付け 2秒

■ 本体 ナイロン ■ 車輪径 50m/m
■ 車輪 エラストマー ■ 許容荷重N(Kg) 588(60)

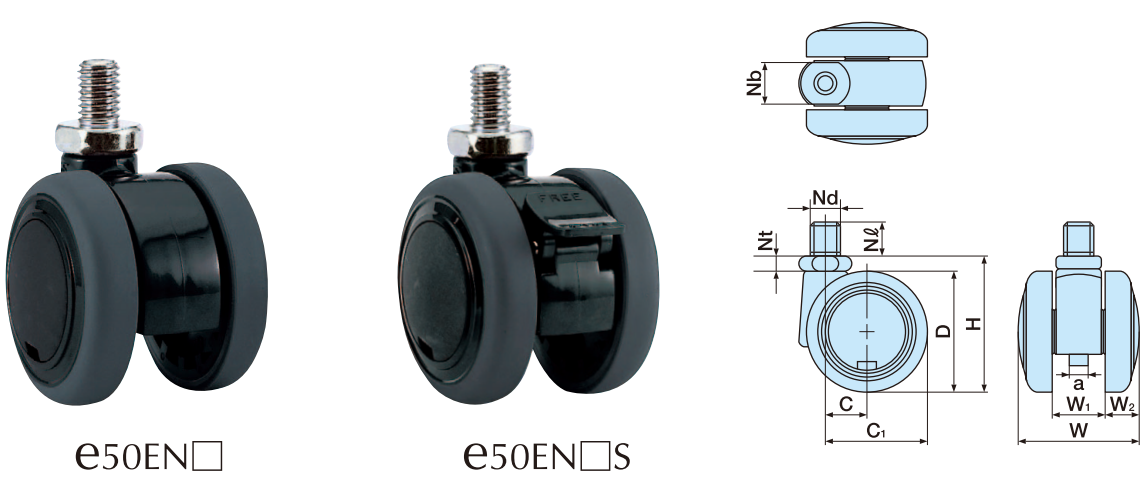

単位: m/m

品番		許容荷重N (Kg)	D	H	C	C ₁	W	W ₁	W ₂	Nb	Nd	Nl	Nt	a	ケース入数(ヶ)	備考
ストッパーなし	ストッパー付										W _{3/8} ×山16	19				
e50EN3	e50EN3S	588(60)	50	57.5	17	42	49	21	14	17	M8×1.25	14	6	8	100	Nl=14有
e50EN8	e50EN8S										M10×1.5	14				
e50EN10	e50EN10S										M12×1.75	14				
e50EN12	e50EN12S										M12×1.25	14				
e50EN12P1.25	e50EN12SP1.25															
e50EN4	e50EN4S										U _{1/2} ×山20	16				

※品番により、納期が掛かる場合があります。