



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品


機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ

温度範囲：-10℃～+60℃

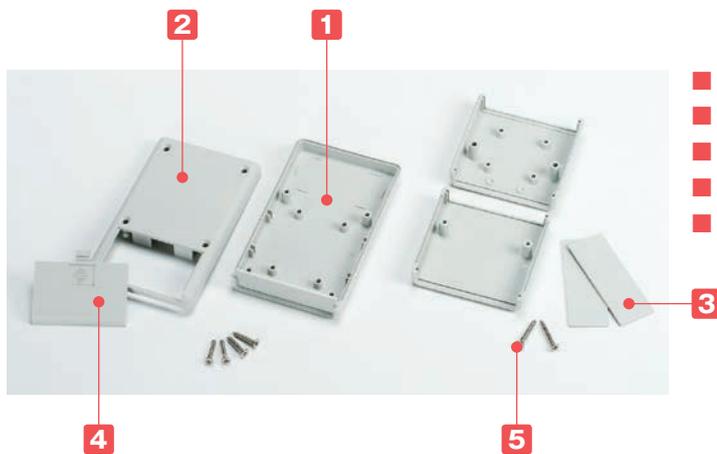

- 全11サイズのハンドタイププラスチックケースです。
- 単3、単4、006P電池を収納できる機種を取り揃えております。
- ホワイトグレー、ブラックの2色からお選びいただけます。
- ハンデータイプの無線通信器、測定器のご利用に最適です。
- 上カバーは1mmの段落が付いていますので、表面シートやメンブレンキーパッドの貼付に適しています。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
2	下カバー	1	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
3	パネル	1/2/なし	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
4	電池蓋	1/なし	ABS樹脂 (UL94HB)	ホワイトグレー・ブラック / シボ
5	取付ビス	2/4	鉄 (M3タッピング)	ニッケルメッキ・三価黒クロメート