



- 鉄製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- BMP5060Z、5070Z、6080Zには折り曲げが入っています。


■ 取付ベースの穴加工、クリンチングスパーサー加工も承ります。  
 詳細はカタログP15-9~12、P15-29~33をご覧ください。

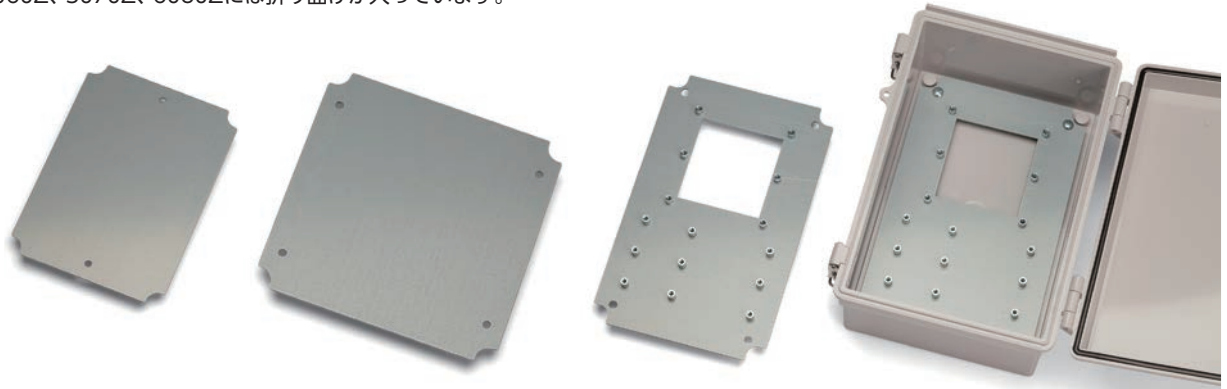


BMP0912Z~1727Z

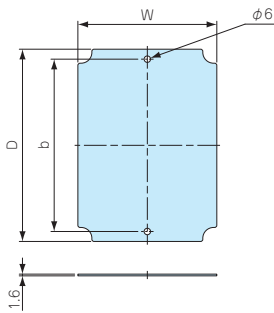

BMP1928Z~4060Z

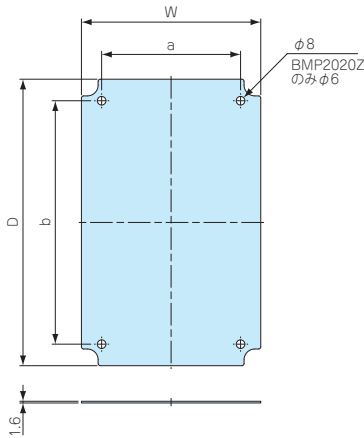

BMP5060Z~6080Z

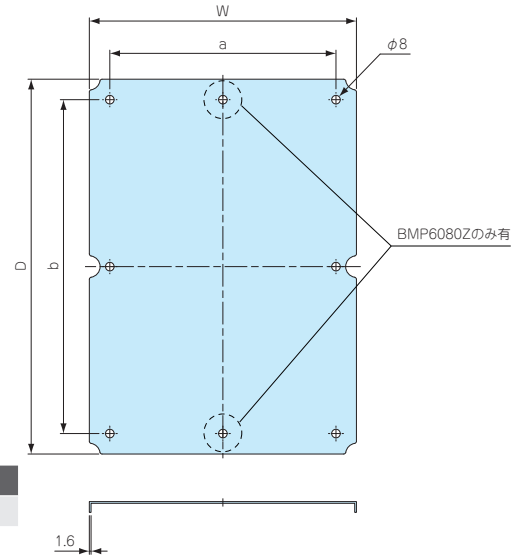

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

構成内容

名称	材質	表面処理
鉄製取付ベース	鋼板SECC	ジンコート21

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	対応機種	自重 (g)	標準価格
BMP0912Z	58	88	-	69	BCAP・K・R、BCPC・K・R 091207、091208	53	310
BMP0813Z	68	118	-	99	BCAP・K・R、BCPC・K・R 101507、101508	87	330
BMP1121Z	77	177	-	158	BCAP・K・R、BCPC・K・R 112107、112110	159	390
BMP1126Z	77	227	-	208	BCAP・K・R、BCPC・K・R 112607、112610	210	470
BMP1315Z	102	122	-	110	BCAP・K・R、BCPC・K・R 131508	141	400
BMP1217Z	102	152	-	140	BCAP・K・R、BCPC・K・R 131808、131810	180	440
BMP1515Z	121	121	-	110	BCAP・K BCPC・K 151509、151512	172	410
BMP1520Z	126	176	-	160	BCAP・K・R、BCPC・K・R 162110、162113	262	520
BMP1525Z	127	227	-	210	BCAP・K・R、BCPC・K・R 162610、162613	346	580
BMP1722Z	137	187	-	160	BCAP・K・R、BCPC・K・R 172211	308	570
BMP1727Z	137	237	-	210	BCAP・K・R、BCPC・K・R 172711	391	610
BMP1928Z	157	247	120	210	BCAP・K・R、BCPC・K・R 192810、192814	462.5	760
BMP2020Z	176	176	120	150	BCAP・K・R、BCPC・K・R 212110、212113	371	670
BMP2030Z	165	265	129	226	BCAP・K・R、BCPC・K・R 203013、203015、203018	519	850
BMP2535Z	215	315	180	270	BCAP・K・R、BCPC・K・R 253515、253518	816	1,030
BMP2828Z	246	246	210	210	BCAP・K・R、BCPC・K・R 282813	727.5	970
BMP2838Z	246	346	210	310	BCAP・K・R、BCPC・K・R 283813	1,018	1,450
BMP3030Z	264	264	219	219	BCAP・K・R、BCPC・K・R 303015、303018	826.5	1,070
BMP3040Z	265	365	228	325	BCAP・K・R、BCPC・K・R 304012、304015、304018	1,154	1,520
BMP3535Z	315	315	270	270	BCAP・K・R、BCPC・K・R 353515、353518	1,196.5	1,490
BMP3545Z	301	401	274	365	BCAP・K・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520	1,443	2,360
BMP4050Z	354	454	328	428	BCAP・K・R、BCPC・K・R 405016、405020	1,998	2,480
BMP4060Z	354	551	328	525	BCAP・K BCPC・K 406018、406023	2,328	2,860
BMP5060Z	474	574	426	526	BCAP・K・R、BCPC・K・R 506018、506025	3,286	3,790
BMP5070Z	472	672	426	626	BCAP・K・R、BCPC・K・R 507018、507025	3,864	4,900
BMP6080Z	565	765	526	726	BCAP・K・R、BCPC・K・R 608018、608028	5,288.5	6,220

■ 略称K=BCAK・BCPKシリーズ、R=BCAR・BCPRシリーズ