



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ



保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～+75℃
締め付けトルク：
1N・m～1.5N・m
(10kgf・cm～15kgf・cm)

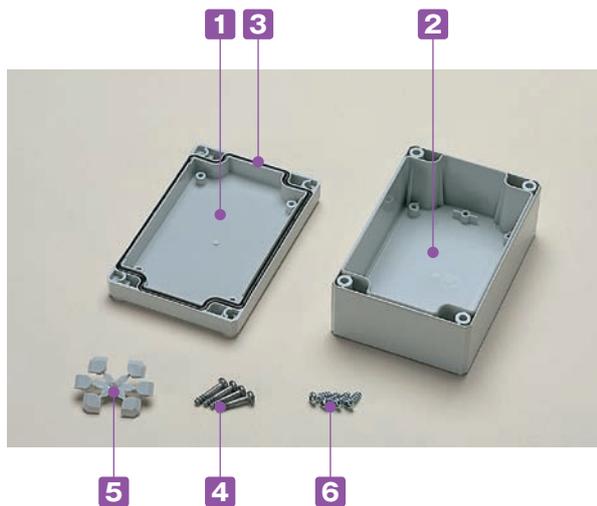

- 標準品にULシールはついておりません。ULシール付製品は別途お見積になります。
- スタンダードモデルの多用途、汎用タイプです。
- 軽量で耐衝撃性に優れています。
- トップカバーはホワイトグレーと透明の2タイプです。
- トップカバーの内側にも取付ボスが付いているので部品などの取付けにご利用下さい。
- ブラインドプラグでビスを隠す事で安易にビスがはずせない為いたずら防止になります。
- 保護等級について、使用に際しての注意点をP3-3に記載してあります。ボックス選定時にご参照下さい。

構成内容

■ UL94V-2

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー (RAL 7035)・透明
2	ボディ	1	ポリカーボネート	ホワイトグレー (RAL 7035)
3	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック
4	カバースクリュー	2~6	ステンレス (タッピングビス)	無処理
5	ブラインドプラグ	2~6	ポリカーボネート	ホワイトグレー
6	取付ベース用ビス	2~4	鉄 (タッピングビス)	ユニクロメッキ

オプション部品 (別売)



外部取付足
DFLシリーズ
P3-89



取付ベース
DMPシリーズ
P3-89~90



開閉式ウインドウ
VMAシリーズ
P3-143



ケーブルグランド
P5-61~76



プロテクティブベント
PMFシリーズ
P3-139~140