


**FH-6 ADシリーズ用ヒンジセット**

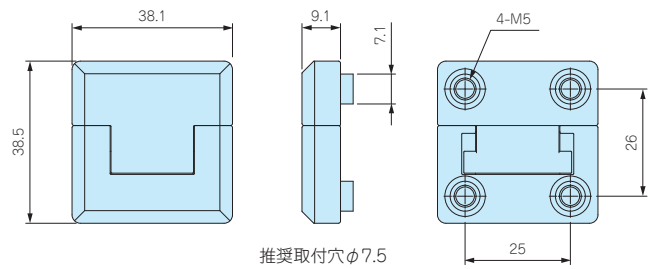

■ FH-6のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。



型番・標準価格

型番	ビス	材質	色	入数	標準価格
FH-6	M5×8	亜鉛ダイキャスト	グレー	2/組	4,530


■ AD用ヒンジです。

■ 亜鉛ダイキャスト製の強度のあるヒンジです。

**BDN-G SERIES BDNシリーズ用シリコンOリング**



■ 材質：シリコンゴム硬度30°

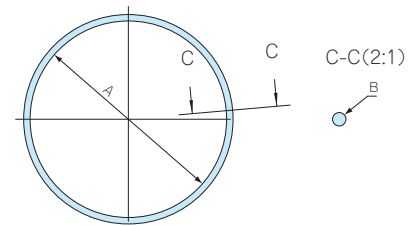

型番・寸法・標準価格

型番	内径A	線径B	対応ボックス	標準価格
BDN-G0608	73.2	2.4	BDN 6- 8-5	210
BDN-G0710	92.3	2.4	BDN 7-10-4	220
BDN-G0909	98.4	2.4	BDN 9- 9-6	240
BDN-G0913	124.1	2.4	BDN 9-13-5	260
BDN-G1014	136.6	2.4	BDN10-14-7	270
BDN-G1116	156	2.4	BDN11-16-6	280
BDN-G1222	196.8	3	BDN12-22-8	650
BDN-G1626	243	3.5	BDN16-26-9	1,440

■ 交換用ガスケットとしてご利用下さい。

**SGK SERIES シリコンスポンジガスケット**




■ 標準ガスケットの経年劣化時の交換用ガスケットとしてご利用下さい。

■ ガスケット取付注意点

このガスケットは、輪になっておりません。お客様の方でサイズに合わせて切断して頂きます。取り付け方が不完全ですと防水防塵の効果が低くなる場合がありますのでご注意ください。

合せ目の両端を重ねてまっすぐに切断して下さい。

合せ目は、隙間が出ない様余裕をもって切断して下さい。

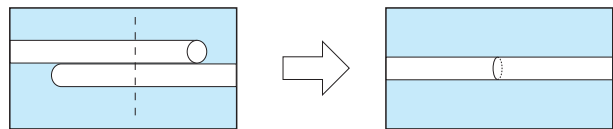

型番・寸法・標準価格

型番	φ	入数	標準価格
SGK-2.5	2.5	1m×1本	350
SGK-3	3	1m×1本	350
SGK-4	4	1m×1本	350

■ 材質/色：シリコンスポンジ/ホワイトグレー

■ 温度範囲 -40℃～+105℃ 公差は±10%です。

ガスケット対応表

ボックス型番	ガスケット型番	ボックス型番	ガスケット型番
AD 5- 7- 4	SGK-2.5	AD24-12-10	SGK-4
AD 7- 7- 4	SGK-2.5	AD16-16-10	SGK-4
AD10- 7- 4	SGK-2.5	AD24-16-10	SGK-4
AD15- 7- 4	SGK-2.5	AD32-16-10	SGK-4
AD 8- 8- 6	SGK-3	AD48-16-10	SGK-4
AD12- 8- 4	SGK-3	AD20-20-12	SGK-4
AD12- 8- 6	SGK-3	AD30-20-12	SGK-4
AD16- 8- 6	SGK-3	AD40-20-12	SGK-4
AD10-10- 8	SGK-3	AD24-24-12	SGK-4
AD15-10- 5	SGK-3	AD36-24-12	SGK-4
AD15-10- 8	SGK-3	AD48-24-12	SGK-4
AD20-10- 8	SGK-3	AD32-32-12	SGK-4
AD12-12-10	SGK-4	AD48-32-12	SGK-4
AD18-12-10	SGK-4	AD64-32-12	SGK-4

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミサッシ  
ケース

メタル  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ボックス/  
ホルダー

アクセサリ/  
シールド/  
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内