

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル


電池ボックス/ホルダー

アクセサリ/シールド/熱対策部品

機構材




シールド対策製品

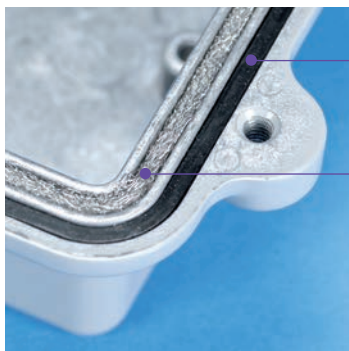

テクニカルデータ	
保護等級	IP67
温度範囲	-40℃~+105℃
締め付けトルク	1N・m(10kgf・cm)

- シリコン製防水ガスケットとEMIシールドガスケットの2重構造により防水機能とシールド対策が可能なボックスです。
- 全15サイズ、色仕様はライトグレーと無処理の2タイプから選択できます。
- CATV中継器・光伝送装置等の屋外用通信機器、FA/制御用ボックス等に最適です。

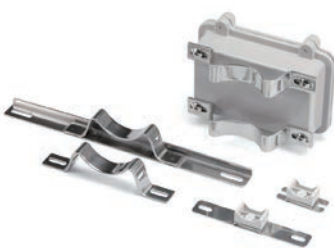

オプション部品
ポール取付金具、固定用ベルト
P4-53~56に掲載



製品使用例
屋外用WiFiアクセスポイント

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー (粉体塗装)・無処理
2	ボディー	1	アルミダイキャスト ADC12	ライトグレー (粉体塗装)・無処理
3	防水ガスケット	1	シリコンゴム	ブラック
4	EMIガスケット	1	ステンレス・シリコンゴム	シルバー・白
5	取付ビス (M4サラ)	4~6	ステンレス	無処理