




外觀寸法図

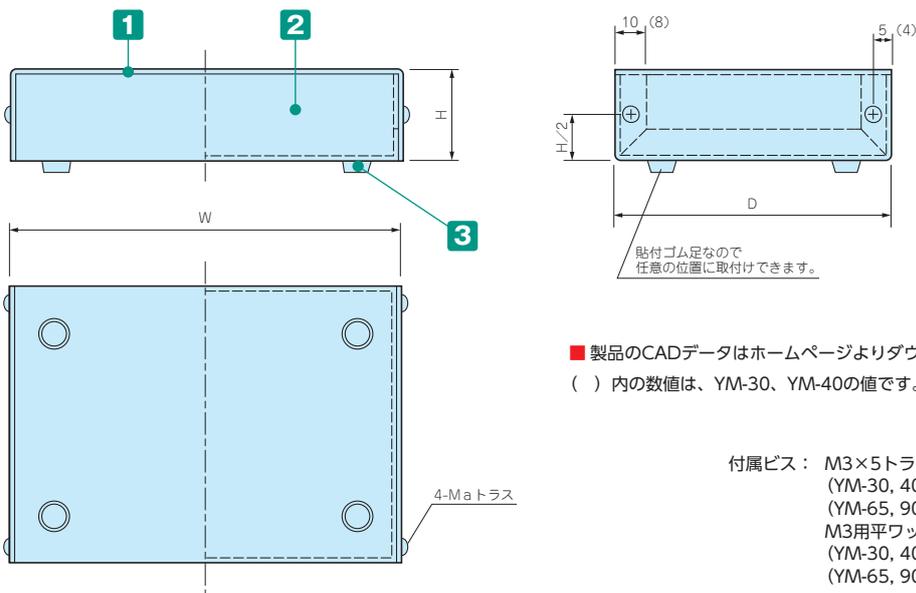

■製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。
() 内の数値は、YM-30、YM-40の値です。

付属ビス： M3×5トラスニッケル×4
(YM-30, 40はM2×5)
(YM-65, 90, 115はM2.6×5)
M3用平ワッシャーニッケル×4
(YM-30, 40はM2用)
(YM-65, 90, 115はM2.6用)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1050P t1.0	ヘアラインシルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック


■カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	自重 (g)	標準価格	
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	YM- 30	30	18	25	2	12	390
	YM- 40	40	22	30	2	18	420
	YM- 50	50	30	45	3	36	450
ラックケース/ サブラック	YM- 65	65	20	50	2.6	40	460
	YM- 80	80	30	50	3	53	500
	YM- 90	90	20	60	2.6	55	520
棚板/ ラックパネル	YM-100	100	30	70	3	80	590
	YM-115	115	20	80	2.6	80	630
電池ボックス/ ホルダー	YM-130	130	30	90	3	115	710
	YM-150	150	40	100	3	155	890

オプション部品 (別売)

■MR3-5Z及びEV3-5SはYM-30、40、65、90、115にはご利用いただけません。

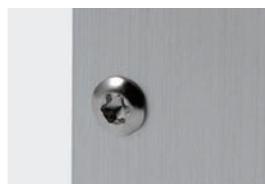

ヘキサロピュラビス
MR3-5Z
P13-48



導通ピス
EV3-5S
P8-26

貼付ボス
T-600・T-700・ASRシリーズ
P8-26