


HU-N SERIES


万能ケース

メタルケース

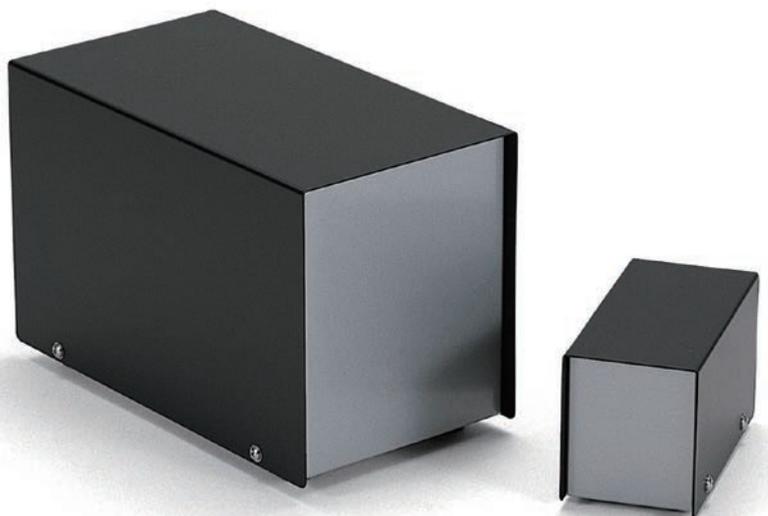

外観寸法図

■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

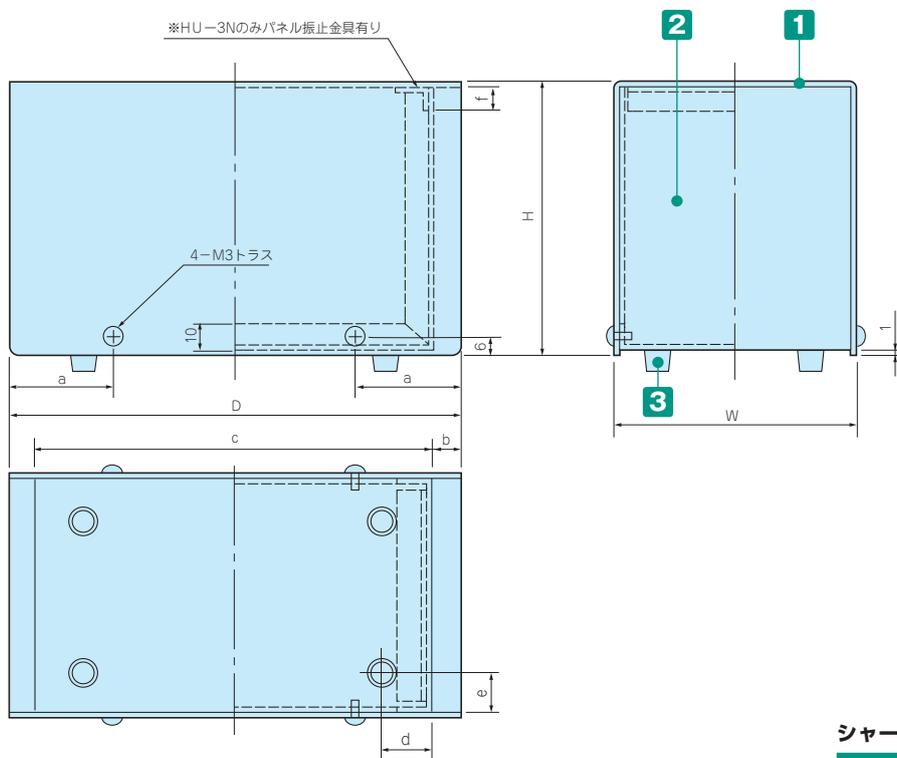

付属ビス： M3×5トラスニッケル×4
 M3用平ワッシャーニッケル×4
 M3×10ナベ三価クロメート×4 (HU-3Nのみ)
 M3×8ナベ三価クロメート×4 (HU-2Nのみ)

シャーシ高さ寸法

ケース型番	H
HU-1N	68
HU-2N	103
HU-3N	138

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SECC t1.0	ブラック / 塗装
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	シルバー / 塗装
3	ゴム足	4	天然ゴム	ブラック

■ シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	自重 (g)	標準価格
HU-1N	60	70	120	25	5	110	15	12	—	240	1,050
HU-2N	85	105	170	30	5	160	15	12	—	505	1,510
HU-3N	120	140	220	35	7.5	205	20	15	7	905	2,410

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

アルミサッシ
ケース

メタル
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ/
シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内