

10 HN SERIES 固定型ハンドル

ラックケース / サブラック



使用例

■ サブラックフロントパネルやプラグイン電源のハンドルにご利用下さい。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグランド

アルミフレーム / ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース / サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ボックス / ホルダー


アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材


カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内


HN-15~20□

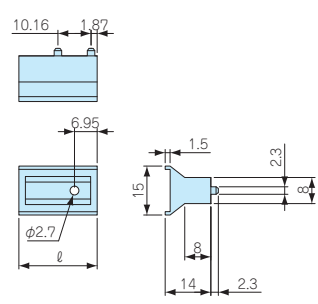

HN-25□

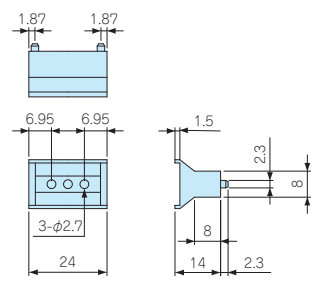

HN-30~61□

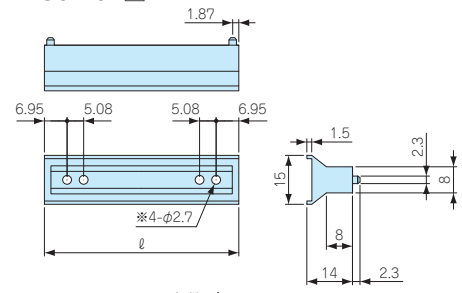

※ HN-40□のみ穴数が5個になります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ハンドル	1	ノリル (UL94V-1)	グレー・ブラック
2	プレート	1	アルミ t1.5	シルバーアルマイト
-	取付ビス	1セット	鉄	ニッケルメッキ

取付ビス : HN15□~61□
 バインド M2.5×8 ニッケル×2
 ナット M2.5 ニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番		HP	ℓ	標準価格
● ブラック	● グレー			
HN-15B	HN-15G	3	13.9	260
HN-20B	HN-20G	4	19	260
HN-25B	HN-25G	5	24	300
HN-30B	HN-30G	6	29.1	370
HN-40B	HN-40G	8	39.3	460
HN-61B	HN-61G	12	59.6	510