


HRE SERIES


EIAラック収納棚

棚板
ラックパネル


- 放熱用スリット付きで熱の発生する機器に最適です。
- EIA規格の棚板です。
- ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますので確認の上ご使用下さい。

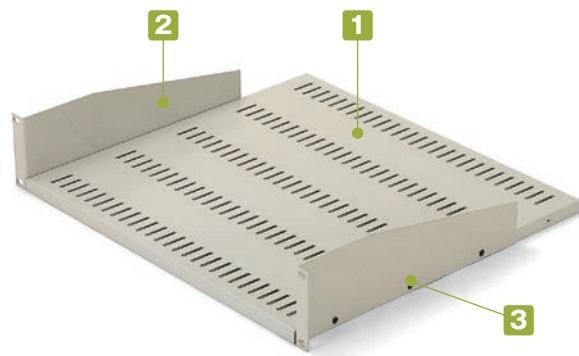


■ 製品のCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

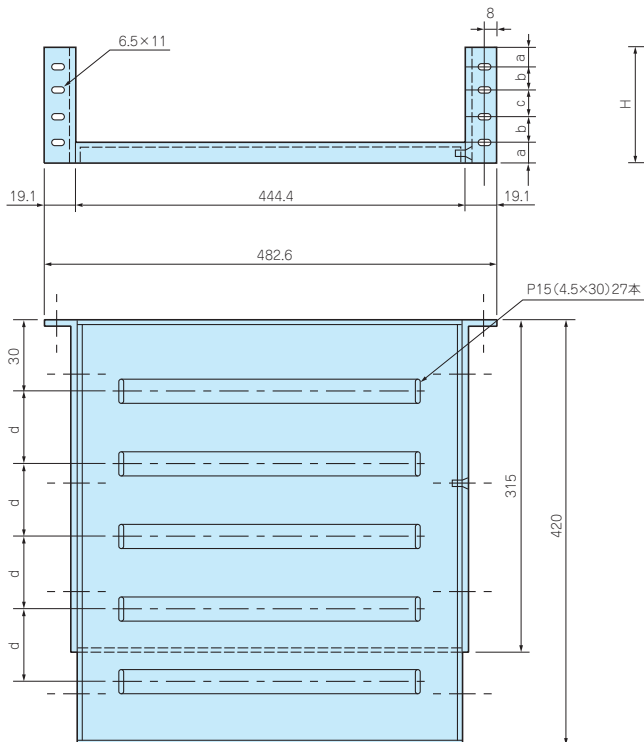

HRE□-315

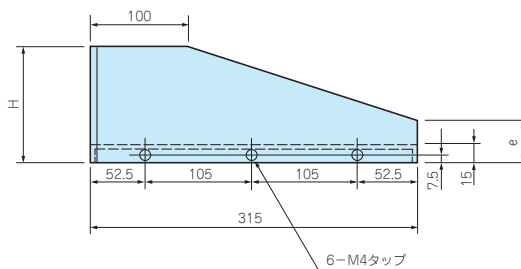

HRE□-420

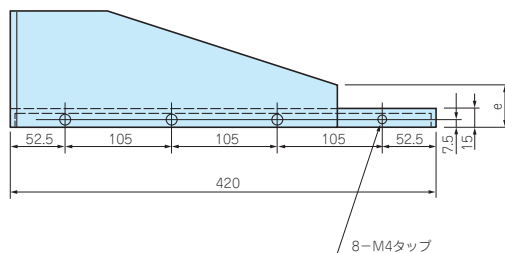

- 型番目次/
Photo
INDEX
- プラスチック
ケース
- キャリング
ケース
- 防水・防塵
樹脂ボックス
- 防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
- 端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド
- アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
- アルミサッシ
ケース
- メタル
ケース
- フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

電池ボックス/
ホルダー

アクセサリ
/シールド/
熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

オプション

名称	シリーズ名	記載ページ
サポートアングル	LR	P11-31
落下防止バー	BR	P11-31

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	棚板	1	鋼板 SECC t1.6	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
2	側板	左右各1	鋼板 SPCC t2.0、SECC t2.0 (HRE400のみ)	黒半つや・ベージュ (5Y7/1) / 塗装
3	取付ビス	6	鉄M4×6皿ビス	三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

	型番		U	H	D	a	b	c	d	e	取付穴 (片側)	自重 (kg)	耐荷重 (kg)	標準価格
	●ベージュ塗装 (5Y7/1)	●黒半つや塗装												
機構材	HRE 88-315A	HRE 88-315B	2U	88	315	5.9	76.2	-	85	50	2	2.65	30	5,160
	HRE 88-420A	HRE 88-420B	2U	88	420	5.9	76.2	-	90	50	2	3.22	25	5,840
カスタム製品	HRE133-315A	HRE133-315B	3U	132.5	315	37.7	57.1	-	85	50	2	2.96	35	5,460
	HRE133-420A	HRE133-420B	3U	132.5	420	37.7	57.1	-	90	50	2	3.52	35	6,130
	HRE177-315A	HRE177-315B	4U	177	315	37.7	101.6	-	85	50	2	3.29	35	5,690
	HRE177-420A	HRE177-420B	4U	177	420	37.7	101.6	-	90	50	2	3.86	35	6,370
技術資料/ 各種ご案内	HRE400-315A	HRE400-315B	9U	399.3	315	37.7	101.6	120.7	85	100	4	5.06	50	8,260
	HRE400-420A	HRE400-420B	9U	399.3	420	37.7	101.6	120.7	90	100	4	5.60	50	9,120