

# 13 SHB SERIES 携帯用ハンドルブラケット


アクセサリ / シールド / 熱対策部品



■ 各種機器の幅に合わせて、グリップをカットすることで専用サイズのステップハンドルを製作できます。

■ ハンドルブラケットとハンドルグリップの接続はM4×20のタッピングビスです。

■ ハンドルブラケットのローター部を押しながら動かすと30°単位で動作・ロックできます。

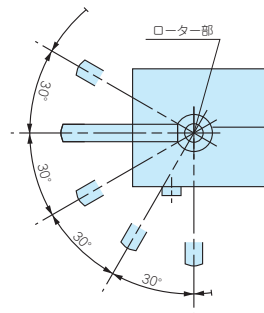


※ 写真はUCシリーズにSHB・SHGを取付けた物です。



**テクニカルデータ**

許容荷重：25kg

SHB-220

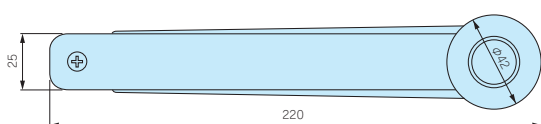


SHB-160

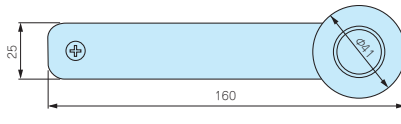 

**構成図**

タッピングM4×20  
■ このビスはSHGシリーズに付属されています。

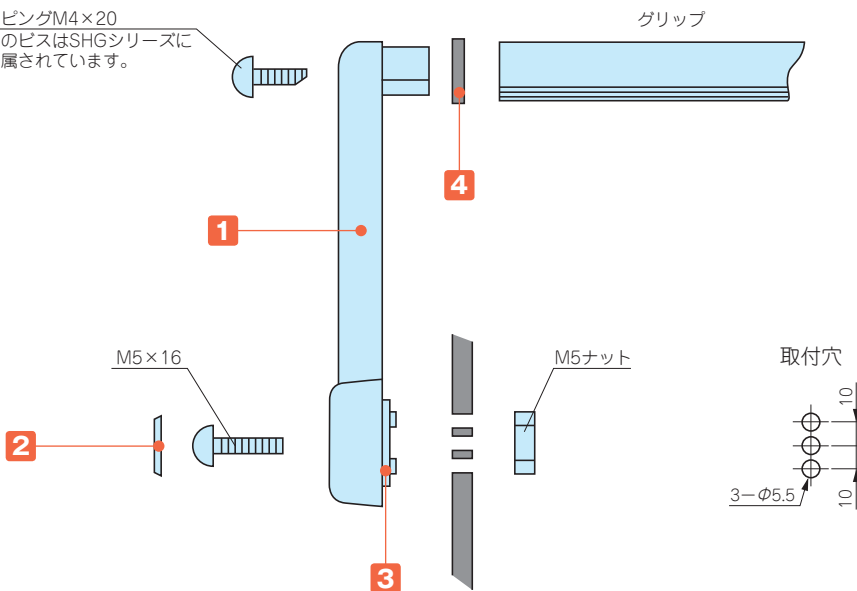

**構成内容**

| No. | 名称    | 個数   | 材質           | 色 / 表面処理         |
|-----|-------|------|--------------|------------------|
| 1   | ブラケット | 2    | ABS (UL94HB) | ライトグレー・ブラック      |
| 2   | キャップ  | 2    | ポリエチレン       | ライトグレー・ブラック      |
| 3   | スターター | 2    | ADC12        | ライトグレー・ブラック / 塗装 |
| -   | ローター  | 2    | ABS (UL94HB) | ライトグレー・ブラック      |
| -   | スプリング | 2    | ステンレス        | 無処理              |
| 4   | スペーサー | 2    | ポリエチレン       | ライトグレー・ブラック      |
| -   | ビスセット | 1set | 鉄            | 三価クロメート          |

**型番・標準価格**

| 型番       |          | 標準価格  |
|----------|----------|-------|
| ● ライトグレー | ● ブラック   |       |
| SHB-160G | SHB-160B | 1,840 |
| SHB-220G | SHB-220B | 1,950 |

付属ビス：M5×16ナベSW付三価クロメート×2  
M5ナット三価クロメート×2

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミフレーム/ヒートシンクケース

アルミサッシケース

メタルケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ボックス/ホルダー

アクセサリ / シールド / 熱対策部品

機構材

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内