

アクセサリ


A28-A301 アブソーバーブラケット




NEW

材質	アルミニウム
表面	アルマイト処理
質量	57g
箱入数	70セット
セット品内訳	
	●A28-A301A : 1コ
	●A28-A301B : 1コ
	●M0625W/N06W-55 : 1セット

●アブソーバーAB30等を取付ける際に使用します。

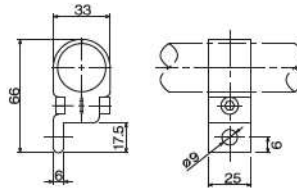

使用例

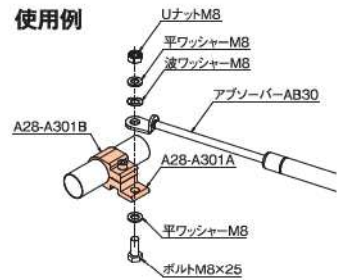


SC-2845 シリンダーボス



NEW

材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	200g
箱入数	90コ

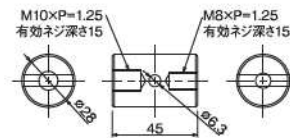

使用例







F-A/R-A ベルト固定金具



NEW

品番	F-A
	R-A
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	54g

  ●ベルトが付属になります。
●固定には別途ビス(M5)が必要です。

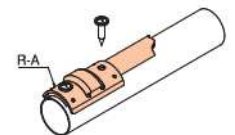
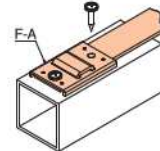



AD-SM φ28パイプスタンド



材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	198g
箱入数	20コ

●ボルトが付属になります。
●床への固定には別途アンカーボルト(M8)が4コ必要です。

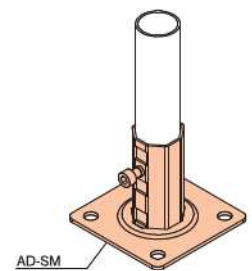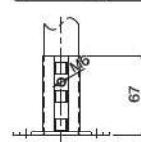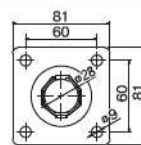

圧縮スプリング 1.0×29 / 圧縮スプリング 1.8×29 圧縮スプリング





NEW

圧縮スプリング
1.8×29

圧縮スプリング
1.0×29

品番	圧縮スプリング 1.0×29
材質	ステンレス
質量	9g
ばね定数	0.03N/mm
品番	圧縮スプリング 1.8×29
材質	ステンレス
質量	23.5g
ばね定数	0.3N/mm

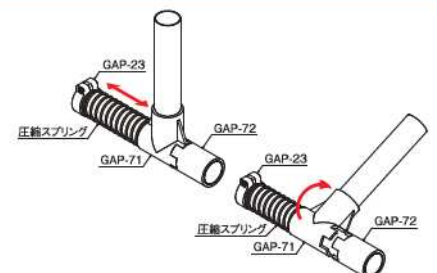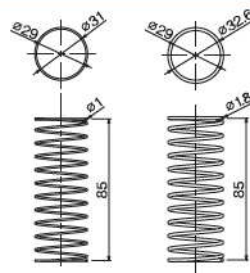

パイプ適合分類マーク

ECO	SUH	樹脂
ECO	SUH	樹脂
パイプ	パイプ	パイプ
		樹脂コーティング
		パイプ

※適合パイプの大分類を表しています。パイプの板厚をご確認の上、お間違えの無い様にご注意ください。