


 

アジャスター

1/2ナット / 1/2ナット ステンレス アジャスターロック用1/2インチナット



品番	1/2ナット
材質	スチール
表面	ユニクロメッキ
質量	20g

品番	1/2ナット ステンレス
材質	ステンレス
質量	20g

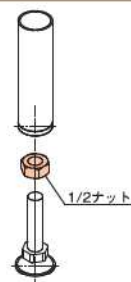
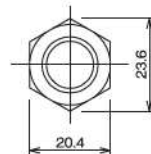


- アジャスターの高さ位置固定の際に使用します。
- 1/2ナット締め付けの際は21mmスパナをご使用ください。

AP-50 アンカープレート



材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	52g
箱入数	220コ

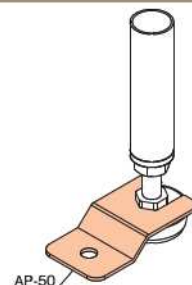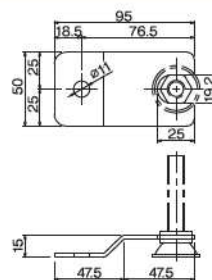

- 固定には別途アンカーボルトが必要です。

※1 AD30PA、RF-02、RF-02 (Soft) 以外のアジャスターはAタイプ(インチネジプッシング1/2"×12N)のプッシングと1/2ナットを併せてご利用ください。
 ●ボルトタイプキャスターはBタイプ(ミリネジプッシングM12-P1.75)のプッシングと併せてご利用ください。
 ●アジャスター締め付けの際は19mmスパナをご使用ください。 ●プッシング・キャップはプラスチックハンマー等でたいて取付けてください。