


ブッシング・キャップ

BS07A / BS07B メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BS07A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BS07B	ミリネジ M12-P1.75
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	90g

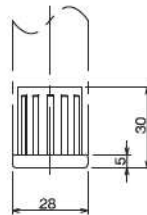


適合パイプ **ECO** **SUH**
G2807 / EG2807 / S2807

BS12A / BS12B メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BS12A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BS12B	ミリネジ M12-P1.75
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	90g

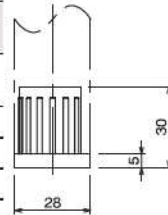


適合パイプ **ECO** **SUH**
G2812 / S2812

BC2807A / BC2807B メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BC2807A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BC2807B	ミリネジ M12-P1.75
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	90g

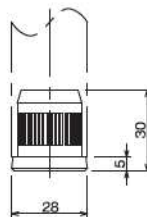


適合パイプ **樹脂**
DP2807 / EP2807 / CL2807

BC2809A メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BC2809A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	90g

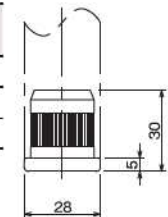


適合パイプ **樹脂**
SP2809

BC2814A / BC2814B メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BC2814A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BC2814B	ミリネジ M12-P1.75
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	90g

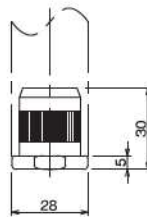


適合パイプ **樹脂**
DP2814

GAP-09-S / GAP-09-C グリップリングブッシング



品番	材質	質量
GAP-09-S	ECO SUH	16g
GAP-09-C	樹脂	

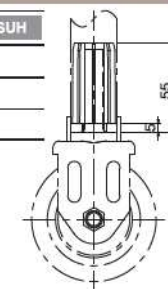


適合パイプ
GAP-09-S-BK: G2807 / EG2807 / S2807
GAP-09-C-BK: DP2807 / EP2807 / CL2807

BA280LA / BA280LB メタルブッシング



品番	ネジ山規格
BA280LA	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BA280LB	ミリネジ M12-P1.75
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	89g

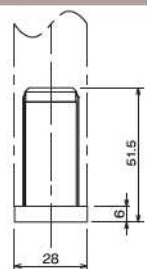


適合パイプ **アルミ**
AP2812J / AP2829J / AR2812 / AR2829

BP2800H-A / BP2800H-B プラスチックブッシング



品番	ネジ山規格
BP2800H-A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BP2800H-B	ミリネジ M12-P1.75
材質	ナイロン6 ナット: ステンレス
質量	32g

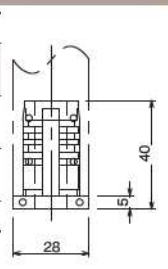


適合パイプ **アルミ**
AP2812J / AP2829J / AR2812 / AR2829

BP4300H-A / BP4300H-B φ43用プラスチックブッシング



品番	ネジ山規格
BP4300H-A	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
BP4300H-B	ミリネジ M12-P1.75
材質	ナイロン6 ナット: ステンレス
質量	38g

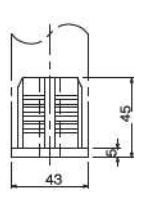


適合パイプ **アルミ**
AP4319J

OB28ANS アウターブッシングセット



品番	ネジ山規格
OB28ANS	インチネジ ^{※1} 1/2"-12N
材質	スチール
表面	三価クロムメッキ
質量	65g

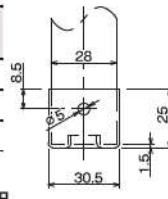

適合パイプ **ECO** **SUH** **樹脂** **アルミ**
外径φ28全てのパイプ
●アウターブッシングはアジャスター用になります。
※キャスターの取付けには使用しないでください。

セット品内訳
●OB28AN: 1コ
●1/2ナット: 1コ

パイプ適合分類マーク

ECO **SUH** **樹脂** **アルミ**
ECOパイプ SUHパイプ 樹脂コーティングパイプ アルミパイプ

※適合パイプの大分類を表しています。パイプの板厚をご確認の上、お間違えの無い様にご注意ください。

ブッシング・キャップ