

エアインパクトレンチ

AIR IMPACT WRENCH

最大出力トルク 右回転510N・m 左回転570N・m

製品番号 AI4161



自動車のタイヤ交換やボルト・ナットの着脱作業に。アルミニウム合金製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量1.2kgを実現。

正(右)回転3段階調整可能。

効率よく緩め作業が行える「左回転大出力タイプ」回転の切替がプッシュの簡単操作。

スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。

握りやすい形状で、振動を和らげるソフトグリップを採用。

ホースのねじれを防ぐ回転継手。



AI4161




出力調整レバー



ツインハンマー



使用例

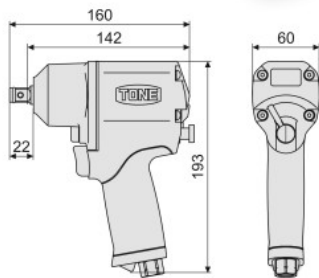

OPTION

インパクト用ソケット (4NV-〇〇) P.224

エアインパクトレンチ (ショートタイプ)

AIR IMPACT WRENCH, SHORT TYPE

最大出力トルク 右回転 610N・m 左回転 700N・m

製品番号 AI4200



超小型(短い)ボディ(全長108mm)でハイパワー(最大トルク700N・m)を実現。

片手での操作性にこだわったデザイン設計。

左右どちらの手でも操作できるように設定変更も可能。

本体は小型ながら、1回の打撃力を大きくしたビッグハンマー機構によりハイパワーを実現。



出力調整ダイヤル



回転方向切替レバー




ビッグハンマー



吊り具装着例



AI4200

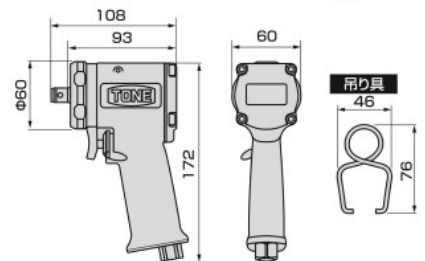

OPTION

インパクト用ソケット (4NV-〇〇) P.224

警告 WARNING

- 使用前に必ず、取扱説明書をお読みください。／ Please read instruction manual carefully before use.
- 保護めがねや防具を使用してください。／ Use goggles and protecting devices.

付属品

製品番号	プラグ	オイル	サイドグリップ (金具、ボルト含む)	六角棒 L 形レンチ	取扱説明書	吊り具
AR3100	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○	—
AI3120	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○	—
AI4161	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○	—
AI4200	R1/4 (PT1/4)	1	1	—	○	1

両回転 注意 CAUTION

- 締付けトルクは、ボルト・ナットおよび締付け対象部材の状況などによって変動します。／ Tightening torque may differ by conditions.

ステンレス
ツール
チタンツール

ツールセット

ツールケース

ソケット
レンチヘキサゴン
レンチ

T形レンチ

スパナ
めがねレンチ

ドライバー類

ビット類

モンキレンチ
プライヤ類自動車
専用工具サイクル
ツール

LEDライト

その他
(工具)

トルクレンチ

エアーツール

電動
インパクトレンチパワー
インパクト
レンチ

ナットランナー

建方1番

シヤールレンチ

トルクシャット

NCTトルク
フィードバック
反力増強
トルクレンチ
リテーニャー

その他