 



## JACKS (Crimp Type) 〈ケーブル用ジャック(圧着タイプ)〉 RoHS Compliant




型番 (Model No.)	A	B	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)
<b>SMBJ-1.5A*</b>	11.0	3.3	Ni Au	1.5D-2V, 1.5D-QEV, EM-1.5D-2E	中心: 半田	TA-17
<b>SMBJ-1.5WA*</b>	8.5	3.6	Ni Au	1.5D-2W, 1.5D-QEW	外部: 圧着	TA-17

## PRINTED CIRCUIT BOARD RECEPTACLES 〈プリント基板用レセプタクル〉 RoHS Compliant

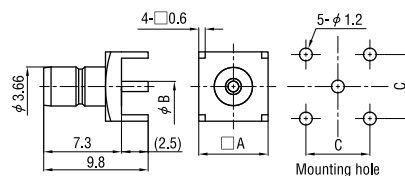


型番 (Model No.)	A	B	C	表面処理 (Finish)		電圧定在波比 (V.S.W.R.)
				本体 (Body)	中心コンタクト (Center pin)	
<b>SMB-R-PC</b>	6.5	1.0	6.0	Ni	Au	-
<b>SMB-R-PC2</b>	5.7	0.8	5.08	Ni	Au	1.2max.at DC~1.5GHz

## BULKHEAD JACKS (Crimp Type) 〈ケーブル用ナット留め式パネルレセプタクル(圧着タイプ)〉 RoHS Compliant

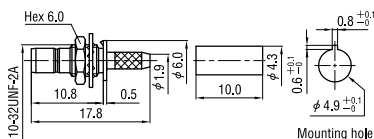

添付品: 六角ナット、菊座金  
取付可能パネル厚さ 0.6~2.5mm


型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)
<b>SMB-BJ-1.5</b>	Ni Au	1.5D-2V, 1.5D-QEV	中心: 半田 外部: 圧着	TA-17

 

添付品: 六角ナット、菊座金  
取付可能パネル厚さ 0.6~3.0mm

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	適合ケーブル (Compatible Cables)	結線方式 (Attachment)	圧着工具 (Crimping tool)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
<b>SMB-BJ-0.8DA*</b>	Ni Au	CO-6F, FH-SB	中心: 半田 外部: 半田+圧着	TA-16, TA-17	1.2max.at DC~1.5GHz

## BULKHEAD RECEPTACLE 〈ナット留め式パネルレセプタクル〉 RoHS Compliant

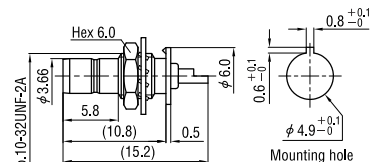

添付品: 六角ナット、菊座金  
取付可能パネル厚さ 0.6~2.5mm

型番 (Model No.)	表面処理 (Finish) 本体 (Body) 中心コンタクト (Center pin)	ターミナル形状 (Terminal Type)	電圧定在波比 (V.S.W.R.)
<b>SMB-BR*</b>	Ni Au	ソルダー (Solder)	1.2max.at DC~5GHz

● We accept small quantity orders (less than 10 pieces) on items marked with a \*

● Products marked with \* are made only upon request. ● Please note that the products listed herein may be discontinued or their specifications changed at any time without prior notice.

● The dimensions shown herein are intended for reference only. Please be sure to request diagrams and specifications to check the actual dimensions.