



## DT-15

M3.5/2mm<sup>2</sup>, 15A

RoHS 対応



標準価格282円/1個 販売単位(50)

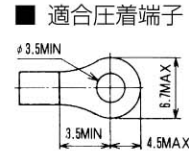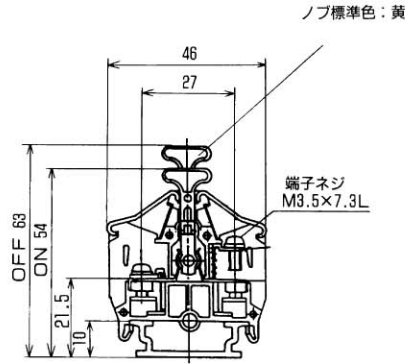






■ 定格 ◎下記データは銅裸線及び圧着端子接続によります。

	一般仕様
電線サイズ	2mm <sup>2</sup>
絶縁電圧	AC・DC660V
通電電流	15A

端子ネジ	M3.5×7.3L±ナベセムス
締付トルク	1.4N・m

■ DT-15適合アクセサリ **RoHS 対応**

側板	カバー	記名板
注文形式 DT-15L 材質: PPE  標準価格48円/1枚 販売単位(20)	注文形式 CB-2 材質: PC  標準価格667円/1枚 販売単位(20)	注文形式 AM-10 材質: PVC 無地タイプ  寸法(0.5t×10W×1200L) 標準価格59円/1枚 販売単位(50)
レール	止メ金具	その他
材質: アルミA6063 DASタイプ DAVタイプ  標準価格742円/1本 販売単位(100) 標準価格736円/1本 販売単位(100) 上記標準価格はL=1000mmの場合 詳しくはA1-78ページ参照	注文形式 HDV-1 材質: SPCC  標準価格53円/1個 販売単位(100)	ノブ用連動ピン 材質: SUJ2 寸法 (2φ×6L) 注文形式 DT-P2×6 標準価格22円/1枚 販売単位(100) ショートバー 形: SB8-* 形: □B8-* * = 極数指定 □ = 色指定 詳しくはA7-2ページ参照

### レール組立完成品(工場組立出荷品)

DT-15中間板と上記アクセサリ類をレール上に組付けた上  
完成品として納品することができます。(‘その他’商品は付きません)

注文形式:

DTL-15-□P

極数記入

使用部品 標準価格(P×271円)+174円

中間板	DT-15
側板	DT-15L
カバー	CB-2
記名板	AM-10
レール	DAV4
止メ金具	HDV-1

カバー、記名板、レールは指定極数(P数)に応じて当社で切断後組付けして出荷いたします。

端子台全長L

$$= \text{端子幅}(8\text{mm}) \times \text{極数}(P) + (\text{側板}3\text{mm} \times 2)$$

記名板の長さ=端子幅(8mm)×極数(P)

カバーの長さ=端子幅(8mm)×極数(P)

レール寸法はA1-83ページをご参照ください。

寸法表

極数P	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
端子全長L	14	22	30	38	46	54	62	70	78	86	94	102	110	118	126
極数P	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
端子全長L	134	142	150	158	166	174	182	190	198	206	214	222	230	238	246

