

# フラットチューブ、チューブスタンド


RoHS 対応

## フラットチューブ



※汚れの付きにくいツヤ有タイプです。(白のみ)

注文形式：

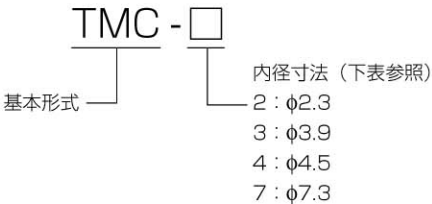

使用周囲温度：-10℃～+60℃

### ■ 定格

絶縁抵抗 1000MΩ以上

耐電圧 5000V 1分間

### □ 機種一覧

形名	内径	適合電線	色	材質	1ケース(1巻)	標準価格	販売単位
TMC-2	φ2.3	0.4mm <sup>2</sup> 以下	白(標準) 黒 赤 青 緑 黄	軟質塩化ビニール	200m	5,150円	1ケース
TMC-3	φ3.9	0.4～2mm <sup>2</sup>				6,200円	
TMC-4	φ4.5	0.75～3.5mm <sup>2</sup>			9,300円		
TMC-7	φ7.3	3.5～8mm <sup>2</sup>			8,250円		

### ズリ落ちない！

電線へ挿入後、電線を挟み込む力が働きますのでズリ落ちがなく、従来のような抜け落ち防止の為の後処理が必要なくなりました。

### 手書きも出来る！

扁平形で表面状態も手書きによるマーキングに適しており、現場などでも手軽にマーキングすることができます。

### BOX内の品質向上に！

ホットマーカによる捺印が簡単にでき、仕上がりも非常にきれいで読み取り易い印字になります。

### 安全性も向上！

充分な肉厚があり、材質も電気絶縁性に優れています。安心して、お使い頂けます。

### どんな圧着端子でも！

電線の末端処理（圧着端子等による処理）の有無にかかわらずご利用頂けますので、電線マーキング問題での悩みは解決致します。


### 電線を選ばない！

余裕あるサイズでもご利用頂けますので平行コード、工外用VA電線など各種の電線へも幅広くご利用頂けます。

### 経済的！

一機種で幅広い範囲の電線サイズにご使用できますので在庫点数が少なくてすみます。

### □ 寸法図

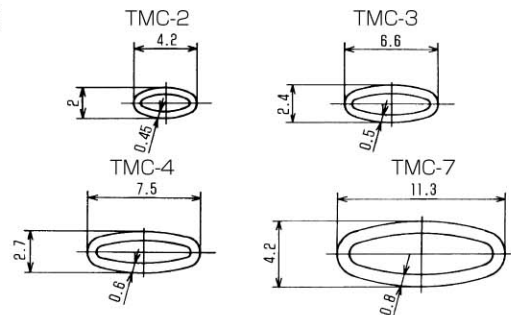

## チューブスタンド

記名板、ラベル、フラットチューブなどの作業性を向上させる専用スタンドです。

注文形式：STD-1 標準価格 13,225円

### □ 寸法図

