


PCN7-1 ※ □ □

RoHS 対応

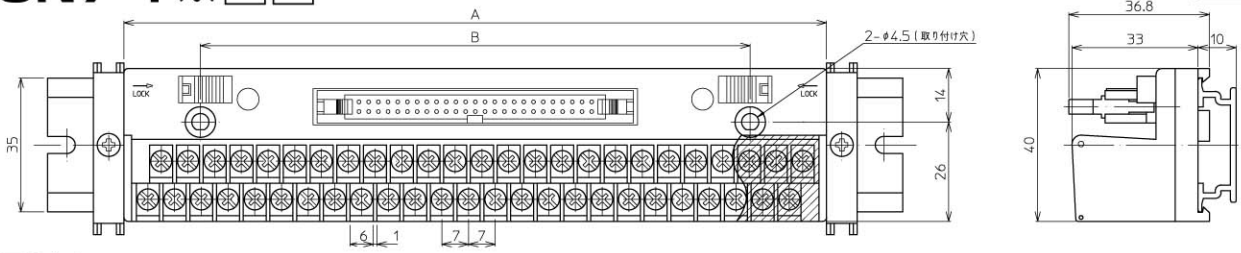


実装コネクタ

形式	A	B	ヒロセ電機(株)=H			日本航空電子工業(株)=J			オムロン(株)=T			標準価格
			実装コネクタ	適合ソケット	対応ケーブル	実装コネクタ	適合ソケット	対応ケーブル	実装コネクタ	適合ソケット	対応ケーブル	
PCN7-1※20	80	62	HIF3BA-20PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-20D-2.54R	対応ケーブル	PS-20PE-D4T1-LP1	PS-20SEN-D4P1-10	PS-SRN-20	XG4A-2031	XG4M-2030	XG4T-2004	3,300円
PCN7-1※26	100	80	HIF3BA-26PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-26D-2.54R	対応ケーブル	PS-26PE-D4T1-LP1	PS-26SEN-D4P1-10	PS-SRN-26	XG4A-2631	XG4M-2630	XG4T-2604	3,990円
PCN7-1※34	128	108	HIF3BA-34PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-34D-2.54R	対応ケーブル	PS-34PE-D4T1-LP1	PS-34SEN-D4P1-10	PS-SRN-34	XG4A-3431	XG4M-3430	XG4T-3404	4,530円
PCN7-1※40	149	110	HIF3BA-40PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-40D-2.54R	対応ケーブル	PS-40PE-D4T1-LP1	PS-40SEN-D4P1-10	PS-SRN-40	XG4A-4031	XG4M-4030	XG4T-4044	4,820円
PCN7-1※50	184	144	HIF3BA-50PA-2.54DSA(71)	HIF3BA-50D-2.54R	対応ケーブル	PS-50PE-D4T1-LP1	PS-50SEN-D4P1-10	PS-SRN-50	XG4A-5031	XG4M-5030	XG4T-5044	5,950円

※ケーブルとのセット形式はB-61、62、63参照


結線図

(TOP VIEW)

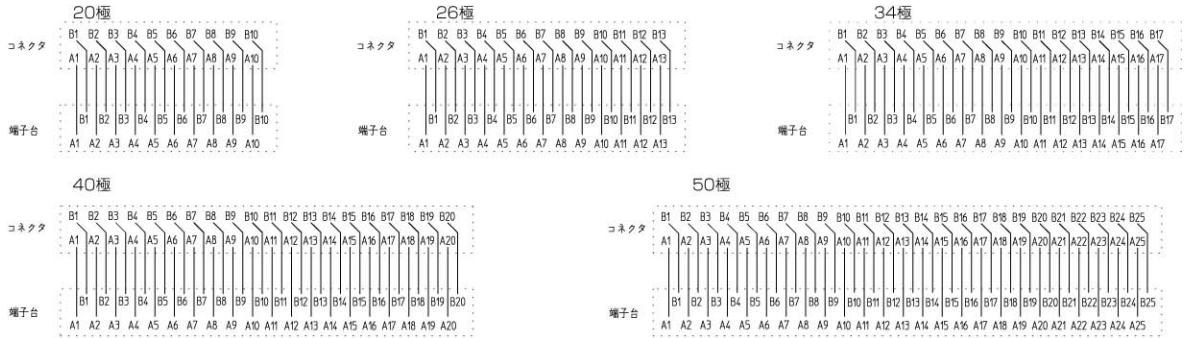

PCN7-2M □ □ A
PCN7-2M □ □ B

RoHS 対応

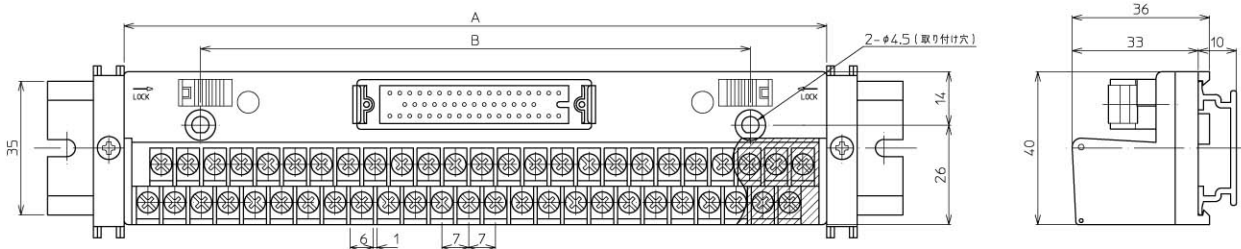

実装コネクタ

形式	A	B	本多通信工業(株)=2M		標準価格
			適合ソケット	ハンダタイプ	
PCN7-2M20A	80	62	MR-20RMD2(+)(オス)	MR-20F	3,740円
PCN7-2M20B	80	62	MR-20RFD2(+)(メス)	MR-20M	
PCN7-2M34A	128	108	MR-34RMD2(+)(オス)	MR-34F	4,820円
PCN7-2M34B	128	108	MR-34RFD2(+)(メス)	MR-34M	
PCN7-2M50A	184	144	MR-50RMD2(+)(オス)	MR-50F	7,320円
PCN7-2M50B	184	144	MR-50RFD2(+)(メス)	MR-50M	

結線図

