

UT (ウレタン巻JISベアリング)





特長

1. JIS規格ベアリングにウレタンゴムを焼付接着したベアリングです。
2. タイヤ材質がウレタンゴムである為、走行音を小さくすることができます。

FEATURE

1. The polyurethane rubber is burned onto JIS bearing.
2. Because of the polyurethane rubber operational noise levels are very low.

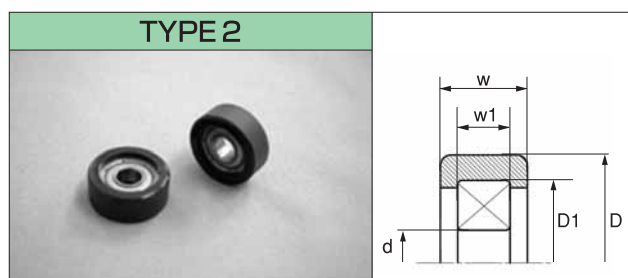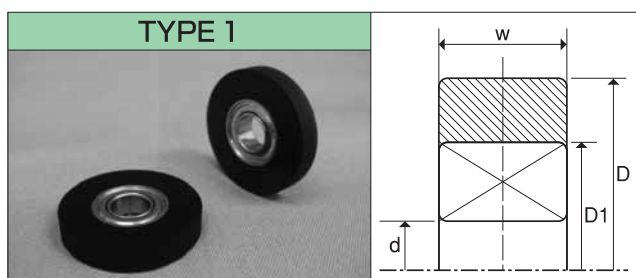

Code	Part No.	D ^{±0.1} [mm]	d [mm]	W ^{±0.2} [mm]	使用JISベアリングサイズ		Load (N) *2 [N] [kgf]	TYPE
					D1 *1 [mm]	W1 *1 [mm]		
112000	UT-11-SHS3	11	(3)	4	8	4	—	1
112001	UT-12-SHS3	12	(3)	4	8	4	—	1
112002	UT-13-SHS3	13	(3)	4	8	4	—	1
112003	UT-14-SHS3	14	(3)	4	8	4	—	1
112004	UT-15-SHS4	15	(4)	5	13	5	—	1
112005	UT-16-SHS4	16	(4)	5	13	5	98 (10)	1
112006	UT-17-SHS4	17	(4)	5	13	5	98 (10)	1
112007	UT-18-SHS6	18	(6)	4	12	4	—	1
112008	UT-19-SHS6	19	(6)	4	12	4	—	1
112009	UT-20-SHS6	20	(6)	4	12	4	—	1
112010	UT-21-SHS6	21	(6)	4	12	4	—	1
112011	UT-22-SHS6	22	(6)	4	12	4	—	1
110032	UT-20-696ZZ	20 ⁰ _{-0.3}	(6)	8	15	5	29.4 (3)	2

※1 参考値
 ※2 許容荷重 (毎分300回 回転時)
 ※ウレタンゴム材質 (TYPE1) : ポリエーテル系ウレタンゴム
 (TYPE2) : ポリエステル系ウレタンゴム
 ※ウレタンゴム硬度 : 90±3° (JIS A)
 ※上記は受注生産品です。

※1 Reference Dimension
 ※2 Allowable Load at 300min⁻¹ (300r.p.m)
 ※Polyurethane rubber material (TYPE1) : Polyether type polyurethane rubber.
 (TYPE2) : Polyester type polyurethane rubber.
 ※Hardness for the polyurethane : 90±3° (JIS A)
 ※These products are made to order