

切削スピード&切断長さ 大幅アップ

特長

- フチ欠けが少ない
- 切断面がきれいで仕上げ作業短縮
- 目づまりが少なく、ドレッシング(目立)激減


被削機適合表

| 製品番号 | | 一般建材 | | | | | | 石材 | | | 内装材・外装材・瓦類 | | | | | | | その他 |
|----------|------------------|--------|------|-----|------|-----|--------|-----|-----|-----|------------|-------|-------|----|----|-------|-----------|-----|
| | | コンクリート | モルタル | レンガ | ブロック | ALC | アスファルト | 大理石 | 御影石 | 鉄平石 | 磁器タイル | 耐火レンガ | 陶器タイル | 洋瓦 | 和瓦 | セメント瓦 | サイディングボード | |
| TRS-105 | Rシリーズセグメントタイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRS-125 | Rシリーズセグメントタイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ |
| TRW-105 | Rシリーズ波形タイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
| TRW-125 | Rシリーズ波形タイプ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
| TDK-105N | 瓦専用 | △ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| TDK-125N | 瓦・タイル用 | △ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ○ |
| TDT-105 | タイル専用 1.4mm | △ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| TDT-105U | タイル専用 1.0mm | △ | △ | × | × | × | × | ○ | △ | × | ◎ | △ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| TWS-105 | 波型セグメント | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| TWS-125 | 波型セグメント | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| TDF-105 | フランジ付ダイヤモンドホイール | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
| TDF-125 | フランジ付ダイヤモンドホイール | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | × | △ | △ | △ | △ | ○ |
| TDE-105 | 塩ビ管用電着ダイヤモンド面取り | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ |
| TDE-105D | 塩ビ管用電着ダイヤモンド面取り付 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △ | ◎ |
| TDSシリーズ | 最高級汎用 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ |
| TDWシリーズ | 最高級汎用 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ |

◎最高 ○良好 △切断可能だが寿命や仕上がりに問題あり ×不適

注意

- ご使用前に取扱説明書・パッケージ記載事項および電動工具の取扱説明書を必ずお読みください
- ホイールカバー・防じんメガネ、安全靴を必ずご使用ください
- ジグザグ切断・(ガイドを使わない)曲線切り・斜め切り・コジリ・側面使用および衝撃を加えるような使用は絶対しないでください

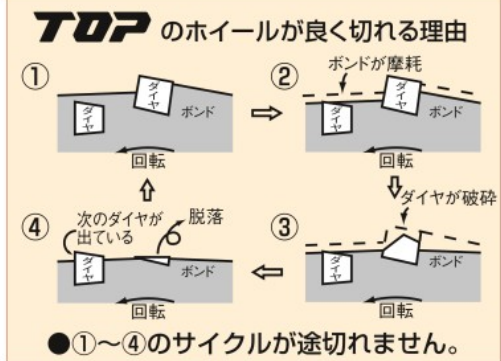


切れない
ホイールは…

目つぶれ(ダイヤモンドとボンドが平らになる)





TWS ダイヤモンドホイール 波型セグメント 乾式

- 波形とセグメントのイとこどり!重切削に耐え、切れ味最高Zシリーズバージョンアップ

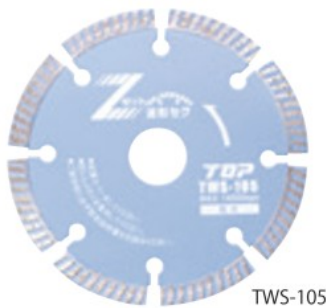

TWS-105

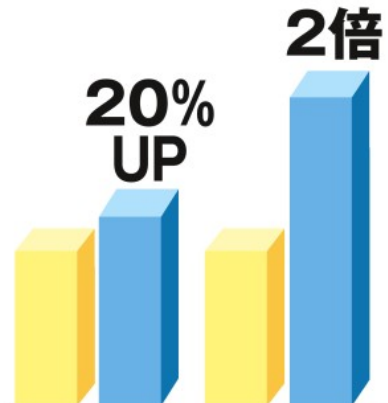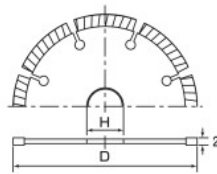

切削スピード 20% UP 寿命 2倍

コンクリート板 圧縮強度 250kg/cm² 切込深さ15mmで実施 ※TWS-105の場合

| 製品番号 | 標準価格 (¥) | D (mm) | H (mm) | 付属リング 穴径 (mm) | 重量 (g) | 包装寸法 高さ×幅 (mm) | JANコード |
|---------|----------|--------|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| TWS-105 | 9,550 | 105 | 20 | 15 | 100 | 154×130 | 888389 |
| TWS-125 | 14,650 | 125 | 22 | 20 | 140 | 180×150 | 888396 |

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。