

## ECD 電動ドリル用六角シャンク コンクリートドリル



- 刃先は独自の特殊チップをロウ付けしており、優れた切れ味を持続します

回転専用

適応被削材

モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード



ECD-3560



 
ECD-3043DKS



ECD-2560S

### ■コンクリートドリルセット

製品番号	標準価格 (¥)	セット内容	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	個	JANコード
ECD-3450	6,920	ECD-3.4・3.5・4.3・4.8・5.0	99	180×120	5	886705
ECD-3460	7,280	ECD-3.4・4.3・4.8・5.0・6.0	112	〃	〃	886712
ECD-3560	7,240	ECD-3.5・4.0・4.5・5.0・6.0	104	〃	〃	886729
ECD-3564	7,130	ECD-3.5・4.3・4.5・4.8・6.4	112	〃	〃	886736
ECD-3043DKS	7,650	ECD-3.0・3.4・3.5・4.3・DK-4Y	119	148×63×25※	6	886750
ECD-2560S	14,600	ECD-2.5・3.0・3.2・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・6.0・EOD2050S-K(ケース)	340	40×195×110※	1	886743



※ケース寸法 (mm) 高さ×幅×奥行

### ■材質:超硬チップ(刃先)/SCM435(軸部)/S45C(シャンク部)

製品番号	標準価格 (¥)	ドリル径 φD (mm)	L (mm)	l (mm)	ドリル溝長 (mm)	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	個	JANコード
ECD-2.5	1,320	2.5	100	52	40	14	180×35	6	886927
ECD-3.0	1,320	3.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889669
ECD-3.2	1,320	3.2	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889676
ECD-3.4	1,300	3.4	〃	〃	〃	15	〃	〃	889683
ECD-3.5	1,300	3.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889690
ECD-3.8	1,340	3.8	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889706
ECD-4.0	1,340	4.0	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889713
ECD-4.3	1,380	4.3	108	56	45	22	〃	〃	889720
ECD-4.4	1,380	4.4	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889737
ECD-4.5	1,380	4.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889744
ECD-4.8	1,380	4.8	〃	〃	〃	23	〃	〃	889751
ECD-5.0	1,570	5.0	123	71	60	24	〃	〃	889768
ECD-5.3	1,670	5.3	〃	〃	〃	27	〃	〃	889775
ECD-5.5	1,670	5.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889782
ECD-6.0	1,670	6.0	〃	〃	〃	28	〃	〃	889799
ECD-6.4	1,700	6.4	〃	〃	〃	30	〃	〃	889805
ECD-6.5	1,720	6.5	〃	〃	〃	〃	〃	〃	889812

## ECD 電動ドリル用六角シャンク コンクリートロングドリル

 



- 狭く、奥深い場所の作業に最適です
- 刃先は独自の超硬チップをロウ付けしており、優れた切れ味を持続します

適応被削材

モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボード

回転専用

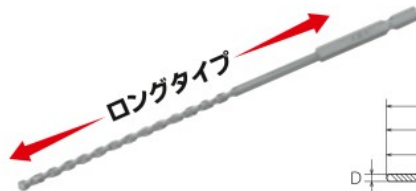

### ■材質:超硬チップ(刃先)/SCM435(軸部)/S45C(シャンク部)

製品番号	標準価格 (¥)	ドリル径 φD (mm)	重 (g)	包装寸法 (mm) 高さ×幅	個	JANコード
ECD-3.4L	1,670	3.4	17	205×35	6	887498
ECD-3.5L	1,670	3.5	〃	〃	〃	887351
ECD-4.0L	1,720	4.0	〃	〃	〃	887368
ECD-4.3L	1,750	4.3	20	〃	〃	887504
ECD-4.5L	1,750	4.5	21	〃	〃	887375
ECD-4.8L	1,750	4.8	22	〃	〃	887511
ECD-5.0L	1,930	5.0	24	〃	〃	887382
ECD-5.3L	2,040	5.3	〃	〃	〃	887528
ECD-5.5L	2,040	5.5	〃	〃	〃	887399
ECD-6.0L	2,040	6.0	28	〃	〃	887405
ECD-6.4L	2,070	6.4	〃	〃	〃	887535
ECD-6.5L	2,090	6.5	〃	〃	〃	887412

※JANコードは、メーカーコード(4975180)を省き、下6ケタのみを記載してあります。 ※品名の横には、機能・特長を表すアイコンを表記しています。アイコンの意味は巻頭ページをご覧ください。