


# 633-FB | オネジ


▶ アルミ合金 (AL) ※ ADC12(一部を除く)

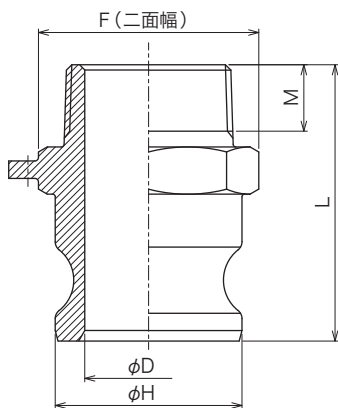

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	18	22	29	35	45	53	70	94	121	149	203
F		35	35	41	48	59	68	84	100	129	149	196	260
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	241
L		59	59	73	82	85	95	102	106	123	125	127	169
M		16	16	18	21	21	25	29	31	37	38	37	50

※ 4" 以下はダイカストになります。  
 ※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。


▶ ステンレススチール (SST) ※ SCS14( SUS316 相当)

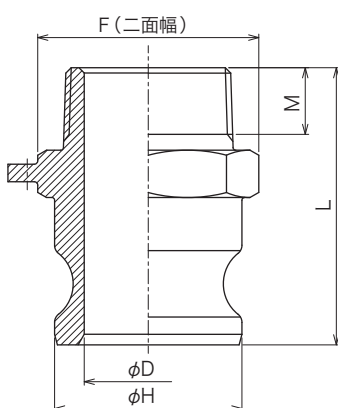

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	20	24	29	37	48	56	73	98	121	149	—
F		35	35	41	48	59	68	84	100	129	149	196	—
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L		59	59	73	82	85	95	102	106	123	122	127	—
M		16	16	18	21	21	25	29	31	37	38	38	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。


▶ ポリプロピレン (PP)  
(ガラス繊維入り)

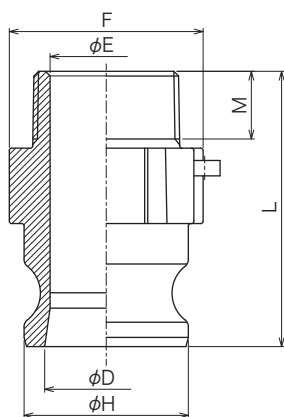

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100
D		—	20	22	—	38	48	—	74	—
E		—	19	24	—	38	48	—	72	—
F		—	42	51	—	67	81	—	108	—
H		—	32	37	—	54	63	—	92	—
L		—	74	84	—	92	104	—	130	—
M		—	20	20	—	22	24	—	31	—

※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。

▶ ブロンズ (BR) ※ CAC406( BC6 ) 青銅

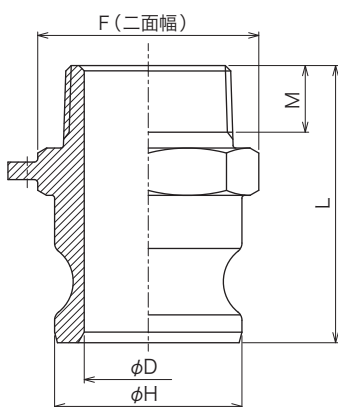

呼び径	インチ	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
	ミリ	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
D		14	20	24	29	37	46	56	73	96	121	149	—
F		35	35	41	48	58	67	84	99	129	149	196	—
H		32	32	37	45	53	63	76	92	120	146	176	—
L		59	59	72	80	79	90	102	103	119	125	127	—
M		18	17	20	22	19	25	27	28	32	38	37	—

※ 1/2" アダプターは 3/4" カプラーに接続できます。  
 ※ ネジは JIS 管用テーパネジ (R) です。



現場改善に役立つ  
ホース&継手の選定ならこちら!

トヨックス

検索

<http://www.toyox-hose.com>