

各種キャスター

スチール

ステンレス

超  
重  
荷  
重

パ  
ッキ  
ング

ダ  
ク  
タ  
イル

ク  
ッ  
シ  
ョ  
ン

空  
気  
入

耐  
熱

デ  
ザ  
イン

導  
電

足  
場

樹  
脂

けん  
引

縦  
付  
け

双  
輪

戸  
車

フ  
ロ  
ア  
ロ  
ック

車  
輪

# 導電キャスター

中荷重 プレート自在式 Wシリーズ  
TYRE SIZE : 75~250mm

## WJ-RBE

**GOLD CASTER.**



静電気によるトラブルを防ぐ、高い導電性能。

- 優れた導電性能で静電気を放出、あらゆる環境下で静電気による災害防止に貢献します。
- 静電気の除去により塵埃の吸着を防止、高い防塵効果を発揮します。

●ロット生産の為、納期は都度お問合せください。



電気抵抗値： $1 \times 10^3 \Omega$ 以下  
静電気を放出。

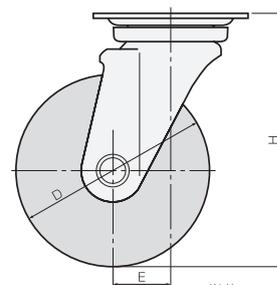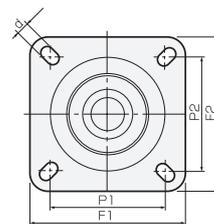

WJ-150RBE

単位：mm

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	偏 心 E	取付穴径 d	軸 径
75	WJ-75RBE	導電ゴム	○	S	70 kg	100	63×63	82×82	28	9.5	10
100	WJ-100RBE		○		100 kg	144	71×71	95×95	35	10.5	
130	WJ-130RBE		○		150 kg	177	80×80	108×108	40	11.0	
150	WJ-150RBE		○	—	160 kg	198	90×90	120×120	45	11.5	20
180	WJ-180RBE		○		180 kg	240	112×112	140×140	58		
200	WJ-200RBE		○	S・WS	200 kg	250	125×125	160×160	71	14.0	25
250	WJ-250RBE		○	WS	270 kg	305					



●Sはストッパー付、WSはダブルストッパー付です。●車輪の種類はP153をご覧ください。

# 導電キャスター

中荷重 プレート固定式 Wシリーズ  
TYRE SIZE : 75~250mm

## WK-RBE

**GOLD CASTER.**

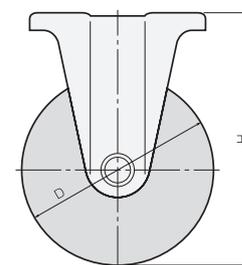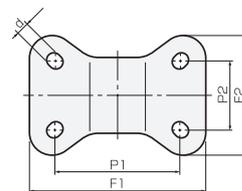

WK-150RBE

単位：mm

●ロット生産の為、納期は都度お問合せください。

車輪径 D	型 式	車 輪 W	ベアリング	ストッパー	許容荷重	取付高 H	取付ピッチ P1×P2	プレート寸法 F1×F2	取付穴径 d	軸 径
75	WK-75RBE	導電ゴム	○	S	70 kg	100	63×40	95×72	9.5	10
100	WK-100RBE		○		100 kg	144	80×45	116×79	10.5	
130	WK-130RBE		○		150 kg	177	100×56	138×93	11.0	
150	WK-150RBE		○	160 kg	198					
180	WK-180RBE		○	—	180 kg	240	112×63	154×102	11.5	20
200	WK-200RBE		○	S	200 kg	250				
250	WK-250RBE		○	—	270 kg	305	140×80	200×140	14.0	25

●Sはストッパー付です。●車輪の種類はP153をご覧ください。