

J5K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)


(SK:塩ビ鋼管、ポリ粉鋼管コア内蔵兼用)

LJ5-BSR-SK-N



(認証マーク付)

日水協認証登録品

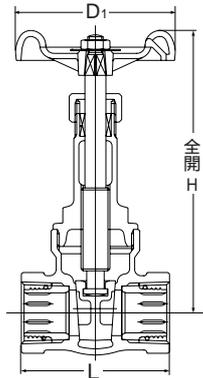

単位 : mm

最高許容圧力	40℃以下の静流水0.7MPa、脈動水0.5MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	61	127	55
20 (3/4)	65	146	63
25 (1)	75	171	70
32 (1 1/4)	85	213	90
40 (1 1/2)	90	244	100
50 (2)	103	293	110

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12(15 ^A ZDC2)
コア	変性PPE(変性ポリフェニレエーテル)

J10K型 鉛フリー青銅ゲートバルブ(JV5)


(SK:塩ビ鋼管、ポリ粉鋼管コア内蔵兼用)

LJ10-BSR-SK-N



(認証マーク付)

日水協認証登録品

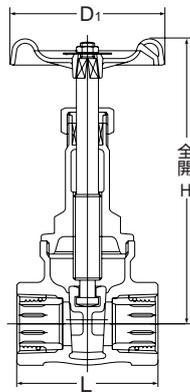

単位 : mm

最高許容圧力	40℃以下の静流水1.0MPa、脈動水1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
15 ^A (1/2 ^B)	63	127	55
20 (3/4)	67	154	70
25 (1)	75	178	80
32 (1 1/4)	85	223	90
40 (1 1/2)	90	254	100
50 (2)	103	301	110

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
パッキン	ノンアスベスト
ハンドル	ADC12(15 ^A ZDC2)
コア	変性PPE(変性ポリフェニレエーテル)

J10K型 埋設用鉛フリー青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5)


(SK:塩ビ鋼管、ポリ粉鋼管コア内蔵兼用)

LJ10N-BS-OR-SK-N



(認証マーク付)

日水協認証登録品

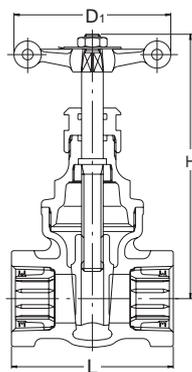

単位 : mm

最高許容圧力	40℃以下の静流水1.0MPa、脈動水1.0MPa		
呼び径	L	H	D ₁
13 ^A (1/2 ^B)	67	104	60
20 (3/4)	71	112	70
25 (1)	82	135	80
30 (1 1/4)	92	157	90
40 (1 1/2)	93	175	100
50 (2)	109	201	120

部品名	材 料
弁箱	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
ふた	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁体	CAC911(鉛フリー青銅鑄物)
弁棒	C6803
ハンドル	C3771BE
コア	変性PPE(変性ポリフェニレエーテル)
コアシールリング	高密度ポリエチレン

2008. 7. 1 より識別(ハンドル色・シール色)を変更いたしました。
 2009.6.29 より製品記号を変更いたしました。(N)を削除しました。
 詳細は価格表(2012. 1. 1 現在 第2版)又は、パンフレットをご覧ください。