




# 300

## ボルト型

### 合成ゴム車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質 / ニトリルブタジエンゴム (NBR)

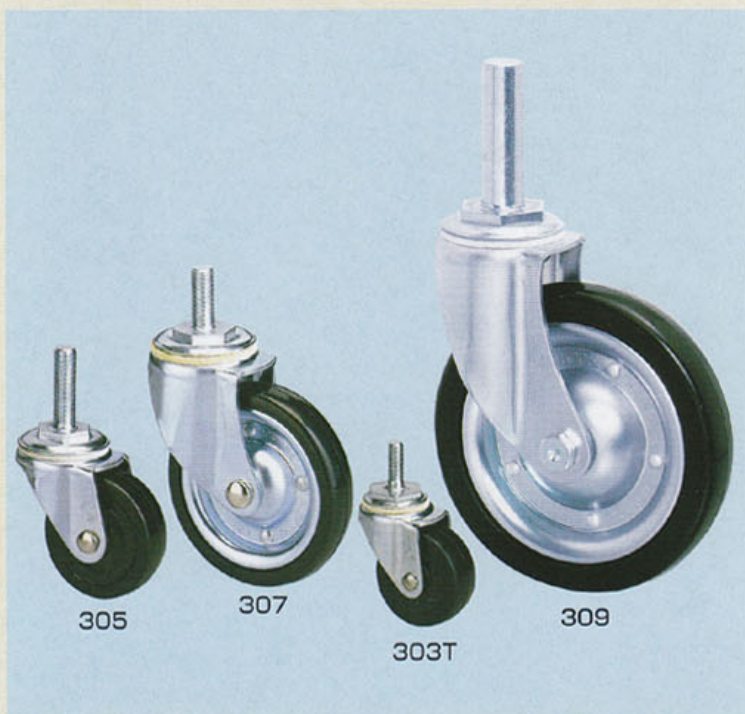

◆ No.309・311の主軸部はネジ付ではございません。


・車輪 / No.302～306は合成ゴム車輪(中心部合成エポナイト)になります。  
No.307～311はホイール式合成ゴム車輪になります。

# 300s

## ボルト型 ストッパー付

### 合成ゴム車輪

- 本体材質 / 冷間圧延鋼板 (SPCC)
- 表面処理 / 電気亜鉛めっき (光沢クロメート)
- 車輪材質 / ニトリルブタジエンゴム (NBR)

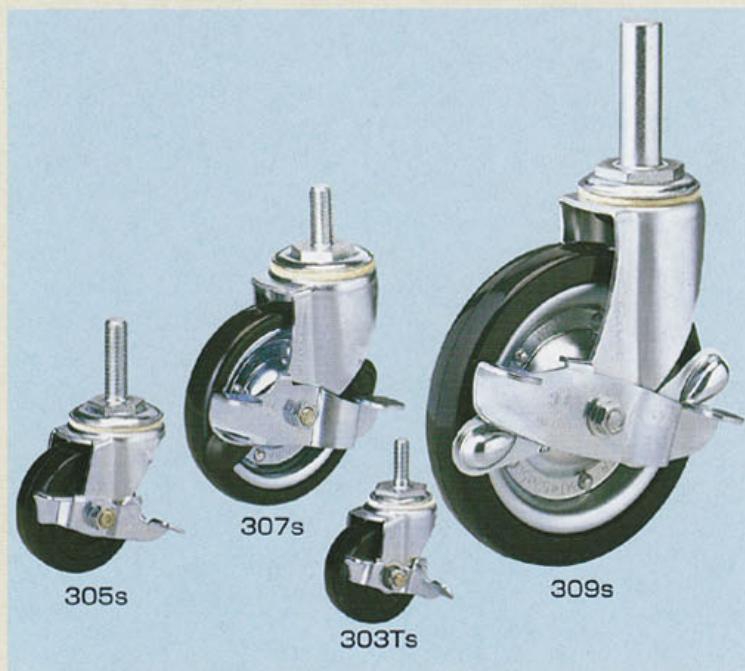

◆ No.309s・311sの主軸部はネジ付ではございません。

・車輪 / No.303s～306sは合成ゴム車輪(中心部合成エポナイト)になります。  
No.307s～311sはホイール式合成ゴム車輪になります。

## 300/300s シリーズ特長

- 専用スパナにて六角座金を廻し締め込みますと、取り付けることができます。
- 取り付け面積の少ない機器などに最適です。
- ◆ No.309～311、309s～311sはパイプ状脚部に差し込み固定して取り付けることができます。