

先端工具 Attachments

MSG-3BSPPlus MAG-121Plus 用

軸付砥石 MOUNTED POINTS




・一般金属研削用
General metal grinding use 軸径3mm

CODE No.	d × ℓ
5111	PA 3×10×3
5112	PA 6×10×3
5113	PA 8×10×3
5114	PA 10×12×3

1パック20本入(STANDARD PACK=20PCS)

ロータリーバー ROTARY BURS

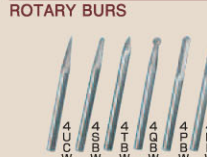

・切削用
Cutting use 軸径3mm

CODE No.	TYPE	CODE No.	TYPE
5121	4UCW軸径3%	5124	4QBW軸径3%
5122	4SBW軸径3%	5125	4PBW軸径3%
5123	4TBW軸径3%	5126	4NBW軸径3%

1本(STANDARD PACK=1PCS)

φ10ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use 軸径3mm

CODE No.	GRIT	CODE No.	GRIT
5141	φ10# 60	5144	φ10#240
5142	φ10#100	5145	φ10#400
5143	φ10#150	5146	φ10#600

1ケース150枚 ラバーパット1個入
(STANDARD PACK=150 SHEET)
PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER

5147 φ10ラバーパット φ10 RUBBER DISC HOLDER

φ25ホイル型ニューソフトラップ DISK TYPE NEW SOFT LAP



・ホイルタイプ鏡面研磨仕上用 軸径3mm
Disk type mirror face polishing finishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	CODE No.	GRIT/COLOR
5150	#120黒 (BLACK)	5154	#600ピンク (PINK)
5151	#240黄 (YELLOW)	5155	#800紫 (PURPLE)
5152	#320グリーン (GREEN)	5156	#1000茶 (LIGHT BROWN)
5153	#400オレンジ (ORANGE)	5157	#1500ブルー (BLUE)

1ケース25枚 取付器具付 (STANDARD PACK=25 SHEET)

軸付ニューソフトラップ MOUNTED TYPE NEW SOFT LAP



・軸付鏡面研磨仕上用 軸径3mm
Mirror face polishing finishing use

CODE No.	GRIT/COLOR	CODE No.	GRIT/COLOR
5260	#120黒 (BLACK)	5164	#600ピンク (PINK)
5161	#240黄 (YELLOW)	5165	#800紫 (PURPLE)
5162	#320グリーン (GREEN)	5166	#1000茶 (LIGHT BROWN)
5163	#400オレンジ (ORANGE)	5167	#1500ブルー (BLUE)

1ケース14本入(STANDARD PACK=14 PCS)

MAG-122Plus 用

φ20カップ砥石 CUP WHEEL



・研削用
Grinding use M6×P0.75

CODE No.	GRIT
5231	φ20# 60
5232	φ20#100
5233	φ20#150

1ケース24個入 (STANDARD PACK=24PCS)

φ20ニューソフトラップ NEW SOFT LAP



・研磨用
Polishing use M6×P0.75

CODE No.	GRIT/COLOR	CODE No.	GRIT/COLOR
5160	φ20#120 黒 (BLACK)	5264	φ20#600 ピンク (PINK)
5261	φ20#240 黄 (YELLOW)	5265	φ20#800 紫 (PURPLE)
5262	φ20#320 グリーン (GREEN)	5266	φ20#1000 茶 (LIGHT BROWN)
5263	φ20#400 オレンジ (ORANGE)	5267	φ20#1500 ブルー (BLUE)

1ケース40枚 ラバーパット1個入 (STANDARD PACK=40 SHEET) PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER

φ20ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use M6×P0.75

CODE No.	GRIT/COLOR	CODE No.	GRIT/COLOR
5241	φ20# 60	5244	φ20#240
5242	φ20#100	5245	φ20#400
5243	φ20#150	5246	φ20#600

1ケース150枚 ラバーパット1個入 (STANDARD PACK=150 SHEET) PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER

MAG-093Plus MAG-123Plus 用

φ30カップ砥石 CUP WHEEL



・研削用
Grinding use M7×P0.75

CODE No.	GRIT/COLOR
5331	φ30# 60 黄 (YELLOW)
5332	φ30#100 赤 (RED)
5333	φ30#150 ブルー (BLUE)

1ケース24個入 (STANDARD PACK=24PCS)

φ30ポリバー・ラバーパット POL-PER SYSTEM & RUBBER DISC HOLDER



・研削・研磨用
Grinding & polishing use M7×P0.75

CODE No.	GRIT	CODE No.	GRIT
5341	φ30#60		

1ケース130枚入 (STANDARD PACK=130 SHEET)
5342 φ30#100

1ケース140枚入 (STANDARD PACK=140 SHEET)
5343 φ30#150 5345 φ30#400
5344 φ30#240 5346 φ30#600

1ケース150枚 ラバーパット1個入 (STANDARD PACK=150 SHEET) PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER

5391 φ30ラバーパット φ30 RUBBER DISC HOLDER

10個入 1ケース (STANDARD PACK=10PCS)

φ30ニューソフトラップ NEW SOFT LAP



・研磨用
Polishing use M7×P0.75

CODE No.	GRIT/COLOR	CODE No.	GRIT/COLOR
5360	φ30#120 黒 (BLACK)	5364	φ30#600 ピンク (PINK)
5361	φ30#240 黄 (YELLOW)	5365	φ30#800 紫 (PURPLE)
5362	φ30#320 グリーン (GREEN)	5366	φ30#1000 茶 (LIGHT BROWN)
5363	φ30#400 オレンジ (ORANGE)	5367	φ30#1500 ブルー (BLUE)

1ケース25枚 ラバーパット1個入 (STANDARD PACK=25 SHEET) PLUS 1 RUBBER DISC HOLDER

用途 A use

- ・各種金属類の研削、研磨
Grinding and polish for various metal
- ・各種金型の精密仕上げ、平面仕上げ
Finishing accurately and flat for various mold
- ・木材、石材、プラスチック等の切削加工
Machining for timber, building stone and plastic
- ・バリ取り、面取り、溶接の後処理等
Chamfering, after treatment of welding, etc

仕様 Specifications


	アングル部	最高回転数 (rpm)	使用空気圧力 (MPa)	空気消費量 (ℓ/min)	先端工具
MSG-3BSPPlus	ストレート	65,000	0.4~0.6	120~160	3φ軸
MAG-121Plus	120度	52,500	0.4~0.6	120~160	3φ軸
MAG-122Plus	120度	35,000	0.4~0.6	120~160	20φ
MAG-123Plus	120度	23,500	0.4~0.6	120~160	30φ
MAG-093Plus	90度	23,500	0.4~0.6	120~160	30φ

付属パーツ・工具 Accessories



- ① エアホース 1.5mバンド付 Air hose
- ② オーバーホース Over hose
- ③ クイックジョイント Quick joint
- ④ ラバースリーブ Rubber sleeve
- ⑤ セットピン A set of pins
- ⑥ スパナ Spanner

MSG-3BS plus

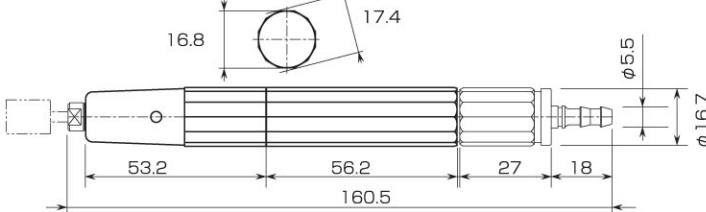

別売品 Sold separately



ホースジョイント金属製 (PT1/4)

CODE No.	ITEM	CODE No.	ITEM
1937	ホースジョイント 金属製 (PT1/4)	392	3点セット

3点セット

※製品の仕様は改良により予告なく変更することがあります。
※Specifications subject to change without prior notice.



UHT株式会社
UHT CORPORATION

■営業部 〒470-0162 愛知県愛知郡東郷町大字春木字下鏡田446-268
TEL (0561) 38-2101 (代表) FAX (0561) 38-2108 (代表)

SALES DIV. 446-268 SHIMOKAGAMIDA, HARUKI, TOGO-T.
AICHI-GUN, AICHI 470-0162, JAPAN
TEL 81561-38-2101 FAX 81561-38-2108

<http://www.uht.co.jp/>

08161200
A0601.4T