

UK-MZEN タイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ **フードビス脱着式**

標準仕様

ビス穴パンチ **水切付**

追加仕様

無別注 3.5別注 別注色OK 薄壁対応



POINT フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。




写真はφ100です。

材質	本体・ガラリ	t0.5
	水切板・フード	SUS304
	金網	t0.32×10M
	組立ビス	φナベ頭4×5mm

通気量試験表 製品単体の通気量試験表

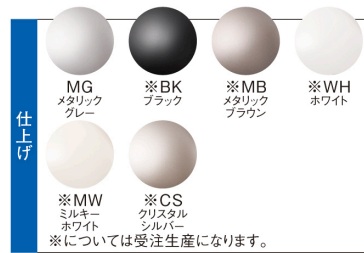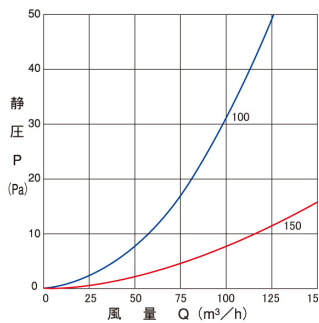

寸法図

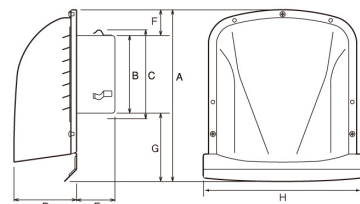

型式 (UK-)	金網 (メッシュ)	水止め高さ	A	B	C	D	E	F	G	H	相当開口面積cm ²	1梱包入数	本体価格		別注色加算	別注網加算
													MG/MB	BK/WH/MW/CS		
MZEN100B-仕上げ	10M	22	214	97	111	78	48	34	83	199	39.73	12ヶ	¥2,800	¥3,200	¥1,500	¥400
MZEN150B-仕上げ	10M	30	265	145	160	102	58	38	83	266	82.05	8ヶ	¥4,800	¥5,400	¥2,000	¥600

※別注でφ50・75・125が製作可能です。

※別注色加算は、MGに加算となります。

UK-MZEN FD タイプ

ステンレス製 M型フード付ガラリ **フードビス脱着式**



標準仕様

FD 72℃ ビス穴パンチ **水切付**

追加仕様

FD 120℃ 無別注 3.5別注 別注色OK



POINT フードの開口部を大きくすることにより換気性能が向上しています。又、フードの高さを低くすることにより風の吹き込みを軽減します。




写真はφ100です。

材質	本体・ガラリ	t0.5
	水切板・フード	SUS304
	ダンパー羽根	t1.5
	温度ヒューズ	銅製 UK-OFF72
組立ビス	金網	t0.32×10M
	温度ヒューズ	t0.3
組立ビス	SUS304	φナベ頭4×5mm

通気量試験表 製品単体の通気量試験表

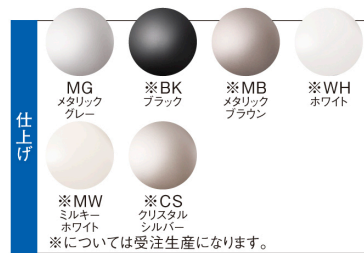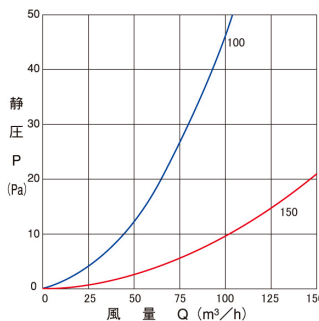

寸法図

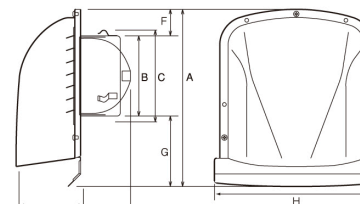

型式 (UK-)	金網 (メッシュ)	水止め高さ	A	B	C	D	E	F	G	H	相当開口面積cm ²	1梱包入数	本体価格		別注色加算	別注網加算
													MG/MB	BK/WH/MW/CS		
MZEN100BFD-仕上げ	10M	22	214	97	111	78	48	34	83	199	31.50	12ヶ	¥4,600	¥5,000	¥1,500	¥400
MZEN150BFD-仕上げ	10M	30	265	145	160	102	73	38	83	266	70.21	8ヶ	¥7,200	¥7,800	¥2,000	¥600

※別注でφ125が製作可能です。

※別注色加算は、MGに加算となります。