


# UK-FN タイプ

ステンレス製 フラット型フード付ガラリ 溶接組立式

追加仕様





POINT フラット型スタンダードタイプです。

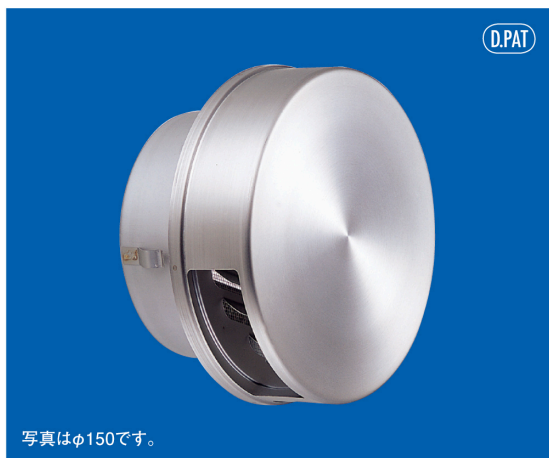


材質	本体・ガラリ フード	SUS304	t0.5
	金網		t0.29×12M

通気量試験表 製品単体の通気量試験表

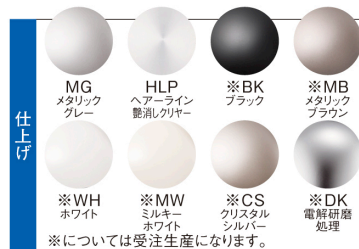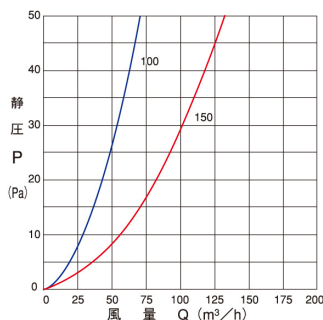

寸法図

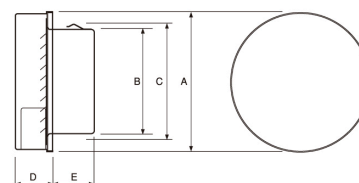

型式 (UK-)	金網 (メッシュ)	水止め高さ	A	B	C	D	E	相当開口面積cm <sup>2</sup>	1梱包入数	本体価格		別注色加算	別注網加算
										HLP/MG	BK/MB/WH/MW/CS/DK		
FN100S- 仕上げ	12M	22	147	97	111	47	50	20.14	36ヶ	¥2,320	¥2,720	¥1,500	¥400
FN150S- 仕上げ	12M	50	193	145	160	52	57	37.49	12ヶ	¥4,600	¥5,200	¥2,000	¥600

※別注でφ50・75・125が製作可能です。

※別注色加算は、MGに加算となります。

# UK-FN HD タイプ

ステンレス製 フラット型スリム風防付 溶接組立式

標準仕様



追加仕様





POINT フラット型スタンダードタイプです。




材質	本体・ガラリ フード	SUS304	t0.5
	ダンパー羽根		t0.8
	金網		t0.29×12M
	温度ヒューズ	銅製 UK-0FH72	t0.3

通気量試験表 製品単体の通気量試験表

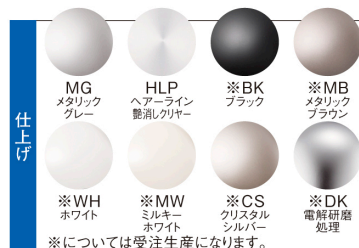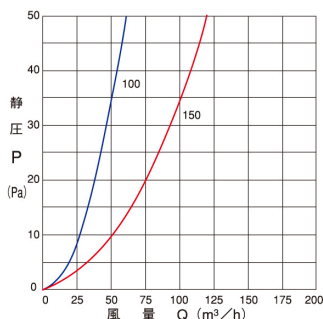

寸法図

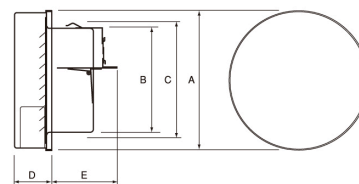

型式 (UK-)	金網 (メッシュ)	水止め高さ	A	B	C	D	E	相当開口面積cm <sup>2</sup>	1梱包入数	本体価格		別注色加算	別注網加算
										HLP/MG	BK/MB/WH/MW/CS/DK		
FN100SHD- 仕上げ	12M	22	147	98	111	47	74	17.89	36ヶ	¥3,920	¥4,320	¥1,500	¥400
FN150SHD- 仕上げ	12M	50	193	146	160	52	90	33.74	12ヶ	¥6,600	¥7,200	¥2,000	¥600

※別注でφ75・125が製作可能です。

※別注色加算は、MGに加算となります。