


UK-OFH 平型 (回転式用) UK-OFF F型 (バタフライ式用)

純銅製 防火ダンパー用温度ヒューズ



材質	本体	銅製	t0.3
----	----	----	------

寸法図

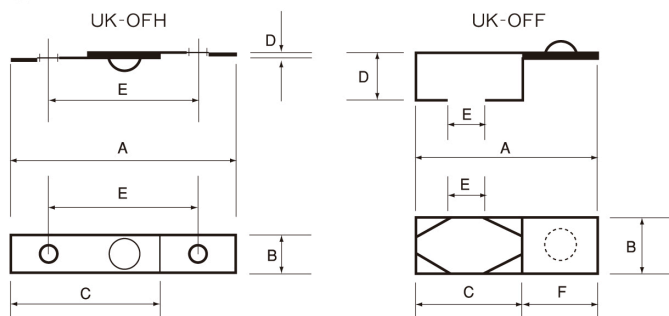

型式 (UK-)	公称作動温度	使用ダンパー	A	B	C	D	E	F	1 梱包入数	本体価格
OFH 72-ST	72℃	回転式	35.0 (23.0)	10.0	23.0 (17.0)	3.0	27.0 (15.0)	×	10ヶ	¥400
OFH120-ST	120℃									
OFF 72-ST	72℃	バタフライ式	28.5	12.0	15.5	10.0	6.0	120	10ヶ	¥600
OFF120-ST	120℃									

備考：自然給排気口部品75φ用のヒューズは、()内のサイズをご参照下さい。

UK-BDF FDタイプ

バタフライ式防火ダンパー


標準仕様 **FD 72℃**

追加仕様 **FD 120℃**



材質	ダンパー枠	M3タイプ NSS442M3	t1.5	タイプ	M3タイプ	NSS442M3
	ダンパー羽根	Sタイプ SUS304			Sタイプ	SUS304
	温度ヒューズ	銅製 UK-OFF72	t0.3			

寸法図

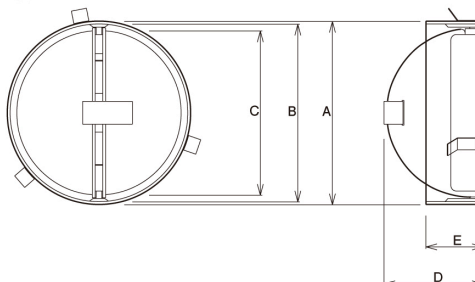

型式 (UK-)	A	B	C	D	E	1 梱包入数	本体価格
BDF100 タイプ -72	95	92	86	52	30	20ヶ	¥3,000
BDF125 タイプ -72	119	116	108	65	32	15ヶ	¥3,800
BDF150 タイプ -72	143	140	133	78	35	12ヶ	¥4,000
BDF200 タイプ -72	194	191	185	102	33	1ヶ	¥7,200