



# UK-YSD・YSTタイプ

スライド式

ステンレス製

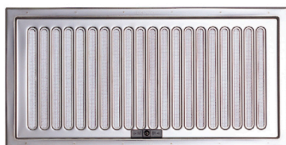


UK-YSD 2040-SM

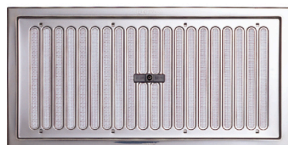


UK-YST 2040-SM (スタンダード)

■施工例

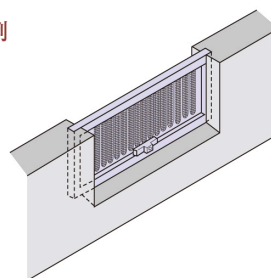

寸法図

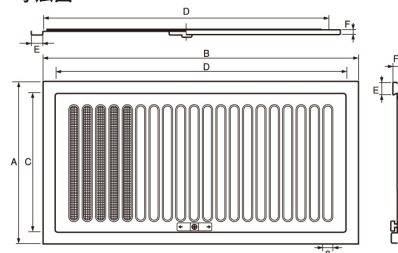


材質	本体	SUS304	t0.9
	スライド板		スタンダードt0.7
仕上げ	金網		t0.6
	本体	ステンレスBA材	t0.35×12M

型式 (UK-)	仕上げ	金網	A	B	C	D	E	F	有効換気面積	1 梱包入数	参考定価
YSD 1530-SM	シルバー	●	150	300	122	272	14	6	90.9cm <sup>2</sup>	10枚×3	¥ 2,920
YSD 1545-SM	シルバー	●	150	450	122	422	14	6	145.5cm <sup>2</sup>	10枚×2	¥ 3,640
YSD 2040-SM	シルバー	●	200	400	170	370	15	6	154.8cm <sup>2</sup>	10枚×2	¥ 3,640
スタンダードタイプ 竹											
YST 2040-SM	シルバー	●	200	400	170	370	15	6	154.8cm <sup>2</sup>	10枚×2	¥ 2,840

# UK-Yタイプ

ステンレス製 厚口

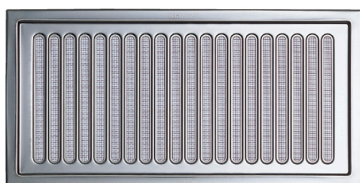


UK-Y2040-SM (シルバー)




UK-Y2040-BKM (ブラック)

■施工例

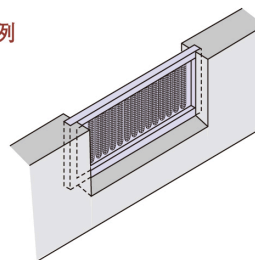

寸法図

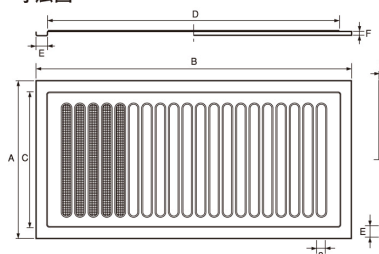

材質	本体	SUS304	t0.9
	金網		t0.32×12M
仕上げ	本体	S	ステンレス BA材
		BK	ブラック・艶消し塗装

型式 (UK-)	仕上げ	金網	A	B	C	D	E	F	有効換気面積	1 梱包入数	参考定価
Y1230-S O	シルバー	×	120	300	92	272	14	6	91.5cm <sup>2</sup>	10枚×5	¥ 1,200
-S M	シルバー	●							64.0cm <sup>2</sup>		¥ 1,440
-BKM	ブラック	●							64.0cm <sup>2</sup>		¥ 1,960
Y1530-S O	シルバー	×	150	300	122	272	14	6	129.9cm <sup>2</sup>	10枚×3	¥ 1,280
-S M	シルバー	●							90.9cm <sup>2</sup>		¥ 1,520
-BKM	ブラック	●							90.9cm <sup>2</sup>		¥ 2,080
Y1545-S O	シルバー	×	150	450	122	422	14	6	207.9cm <sup>2</sup>	10枚×3	¥ 1,600
-S M	シルバー	●							145.5cm <sup>2</sup>		¥ 1,880
-BKM	ブラック	●							145.5cm <sup>2</sup>		¥ 2,480
Y2040-S O	シルバー	×	200	400	170	370	15	6	221.2cm <sup>2</sup>	10枚×3	¥ 1,600
-S M	シルバー	●							154.8cm <sup>2</sup>		¥ 1,880
-BKM	ブラック	●							154.8cm <sup>2</sup>		¥ 2,480