



ルーティアンカー（スチール）



芯棒打込み式

Cタイプ

- ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。しかもピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能。
- ねじ径とアンカー本体の径が同じなため、器材の上から穴あけ、ガタツキのないアンカー施工が可能。

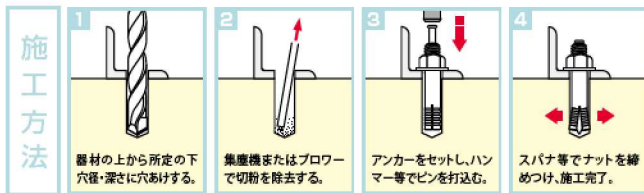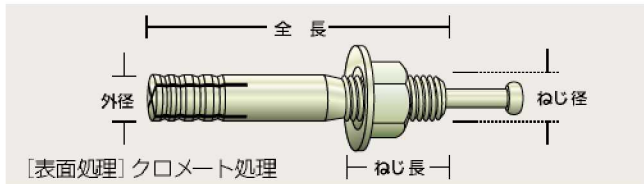

コンクリート

石 材

用途

建築工事、電気工事、衛生工事、冷暖房工事、看板取付工事、椅子取付工事、機械設置工事等のあらゆる器具の取付に適しています。

Cタイプ・Mねじ（クロメート処理／三価クロメート処理）

FC=27N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	穿孔条件 (mm)		埋込み深さ (mm)	最大引抜強度 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	税込価格 [本体] (1本)	
					下穴径	下穴深さ					本体	包装
C-645	M6	45	15	5	6.4	35以上	30	6.2	50	800	69	64
C-660		60	20	10					50	800	80	74
C-840	M8	40	15	5	8.5	30以上	25	6.2	50	800	67	62
⊕C-850		50	20	5		40以上	35	8.5	50	800	80	74
C-860		60	20	15					50	400	86	80
⊕C-870		70	25	25					50	400	93	86
⊕C-890		90	25	45					50	400	138	128
C-810		100	35	55					50	400	187	173
C-1050	M10	50	20	5	10.5	35以上	30	11.5	50	400	103	95
⊕C-1060		60	25	5		45以上	40	15.9	50	400	102	94
C-1070		70	25	15					50	300	117	108
⊕C-1080		80	25	25					50	300	138	128
⊕C-1090		90	30	35					50	300	156	144
⊕C-1010		100	30	45					50	300	211	195
⊕C-1012		120	30	65					50	200	221	205
C-1015		150	40	95					50	200	266	246
C-1260	M12	60	25	8	12.7	42以上	35	16.0	30	240	140	130
⊕C-1270		70	25	8		52以上	45	20.9	30	240	149	138
C-1280		80	25	18					30	180	178	165
⊕C-1290		90	30	28					30	180	204	189
⊕C-1210		100	30	38					30	180	245	227
⊕C-1212		120	50	58					30	120	342	317
⊕C-1215		150	50	88					30	120	410	380
C-1680	M16	80	30	8	17.0	60以上	50	36.4	15	90	246	228
⊕C-1610		100	40	18		70以上	60	41.0	15	90	289	268
⊕C-1612		120	40	38					15	90	378	350
⊕C-1615		150	40	68					15	60	531	492
⊕C-1619		190	50	108					15	60	653	605
⊕C-2013	M20	130	50	25	21.5	95以上	80	54.5	10	40	604	559
⊕C-2015		150	50	45					10	40	855	792
⊕C-2019		190	50	85					10	40	940	870

Cタイプ・Wねじ（クロメート処理／三価クロメート処理）

FC=27N/mm²

品番	ねじ径 (外径)	全長 (mm)	ねじ長 (mm)	最大使用厚 (mm)	穿孔条件 (mm)		埋込み深さ (mm)	最大引抜強度 (kN)	小箱入数 (本)	大箱入数 (本)	税込価格 [本体] (1本)	
					下穴径	下穴深さ					本体	包装
C-2045	W1/4	45	15	5	6.6	35以上	30	6.6	50	800	69	64
⊕C-2550	W5/16	50	20	5	8.5	40以上	35	7.8	50	800	80	74
⊕C-3060	W3/8	60	25	5	10.0	45以上	40	15.2	50	400	102	94
⊕C-3090		90	30	35					50	300	156	144
⊕C-4070	W1/2	70	25	8	13.5	52以上	45	19.7	30	240	149	138
C-5010	W5/8	100	40	18	17.0	70以上	60	38.8	15	90	292	270
C-5012		120	40	38					15	90	378	350

※三価クロメート処理品をご注文の場合はご指定ください。※最大引抜強度は当社実測で、規格値ではありません。

アンカー