

## 구성

Type(80)

기능별 분류

A	교류 전류계 (0~5A)
B	교류 전압계 (0~150V)
C	교류 전압계 (0~300V)

입력신호

3	3P3W
4	3P4W

KAS -80



※ 절환 S/W로 3상전로의 전류 또는 전압을 측정  
 ※ 패널 천공치수 75φ를 확인 바랍니다.

주문방법

예) KAS-08A3 AC 100/5A



## 사양

품명	형명	동작원리	계급	정격입력	최대입력	참고
교류 전류계	KAS-80A		2.5급	5A(연속)	15A(3초)	※1
교류 전압계	KAS-80B/C		2.5급	150/300V	300V(3초)	※2

※1 5A(입력전류) 표준품 제작 및 변류기 사용 제품


※2 150V, 300V 직결입력 (600V 계기용 변압기 사용)

## 결선도

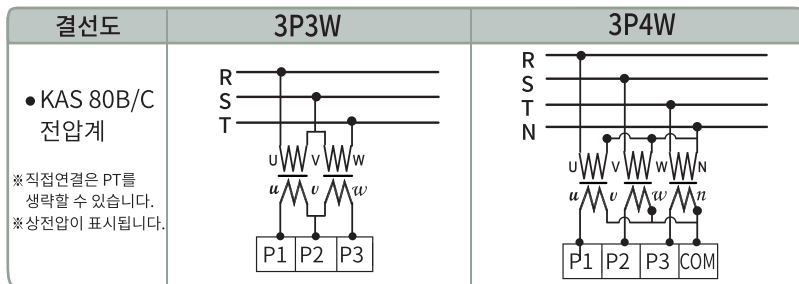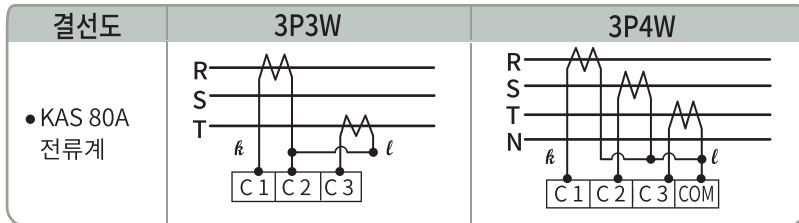

## 외형도 및 패널 가공 치수도

단위 : mm

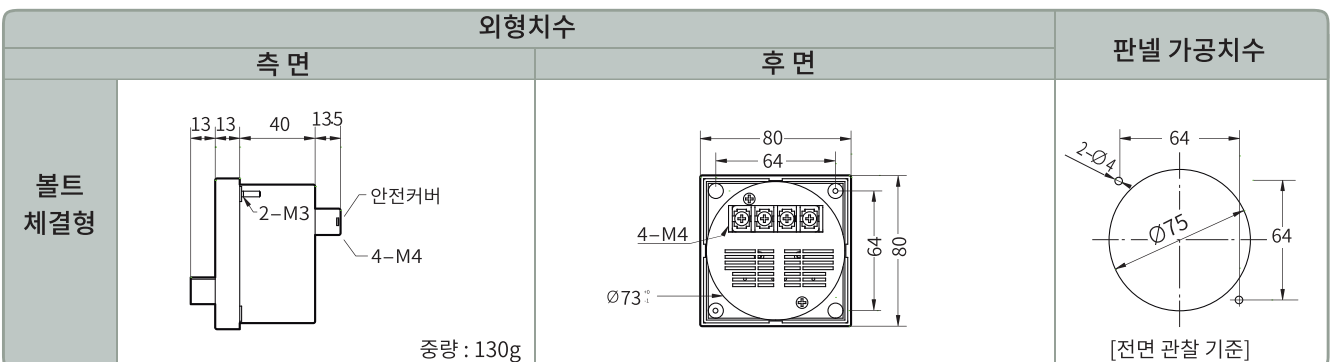

지시전기계기  
ANALOGUE METER

변성기/분류기  
TRANSFORMER / SHUNT

디지털계기  
DIGITAL METER

누전경보기  
EARTH LEAKAGE DETECTOR

변환기  
TRANSducer

시험계측기기  
TEST MEASURING EQUIPMENT

충전장치  
BATTERY CHARGER

기타기기  
OTHERS