



■バローベ社は、1899年の創業以来、スイスの精密機械式時計や、宝飾など手作りの歴史を支えてきました。そのすぐれた機能やデザインは今なお定評があり、多くの人々に愛用されています。また、多様化するニーズに対応し、形状・サイズ・目の粗さなど多様な製品を揃えています。*バローベ社製品は、目の粗さを番手で表示しています。中目・細目といった表現はいたしませんのでご注文の際には、目の粗さ表をご参照の上、番手をご指定下さい。



Vallorbe-1


1 精密ニードルヤスリ Precision Needle files with a round shank handles

| SHAPE | ITEM NO. SHAPE | mm | W×T mm | 目の粗さ | | | | kg -1set | BOX pcs |
|-------|--|-----|---------|------|----|----|----|----------|------------|
| | | | | #0 | #2 | #4 | #6 | | |
| | LA2401 平 PILLAR | 140 | 4.8×1.1 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.4×1.2 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 6.0×1.3 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.5×1.3 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2402 半丸 HALF ROUND | 140 | 5.1×1.5 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.6×1.7 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 5.9×2.0 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.3×2.0 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2403 エンビ CROSSING | 140 | 4.4×1.8 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.1×2.0 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 5.8×2.2 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.0×2.4 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2405 刀刃 KNIFE | 140 | 5.0×1.4 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.4×1.5 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 6.0×1.7 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.4×1.8 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2406 先細 WARDING | 140 | 4.8×1.1 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.4×1.2 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 6.0×1.2 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.5×1.4 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2407 三角 THREE SQUARE | 140 | △ 3.5 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | △ 3.8 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | △ 4.2 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | △ 4.4 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2408 角 SQUARE | 140 | □ 2.2 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | □ 2.4 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | □ 2.6 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | □ 2.8 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2409 ダ円 OVAL | 140 | 3.5×2.4 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 3.9×2.5 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 4.2×2.8 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 4.4×2.9 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2410 丸 ROUND | 140 | φ2.8 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | φ2.9 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | φ3.2 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | φ3.5 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2411 ササバ BARRETTE | 140 | 4.7×1.7 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.1×1.8 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 5.4×2.0 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 5.8×2.2 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2415 先細コバ丸 CROCHET | 140 | 4.8×1.2 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.4×1.3 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 5.9×1.4 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.5×1.5 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |
| | LA2416 平コバ丸 PILLAR ROUND EDGES | 140 | 4.8×1.2 | ● | ● | ● | ● | 0.08 | 12 |
| | | 160 | 5.4×1.3 | ● | ● | ● | ● | 0.12 | |
| | | 180 | 6.0×1.4 | ● | ● | ● | ● | 0.15 | |
| | | 200 | 6.5×1.5 | ● | ● | ● | ● | 0.20 | |

6種セット Set of 6files



12種セット Set of 12files

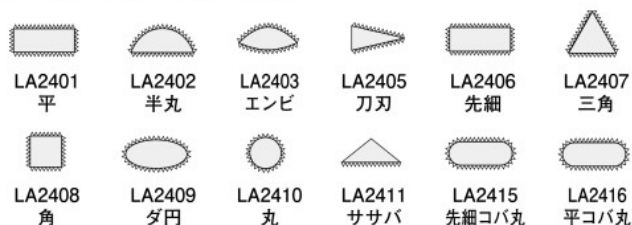

| ITEM NO. | mm | タイプ | 目の粗さ | | | | kg -1set | BOX pcs |
|----------|-----|--------|------|----|----|----|----------|------------|
| | | | #0 | #2 | #4 | #6 | | |
| LA2452 | 140 | 6種セット | ● | ● | | | 0.04 | 6 |
| LA2492 | | 12種セット | ● | ● | | | 0.08 | 12 |
| LA2453 | 160 | 6種セット | ● | ● | | | 0.06 | 6 |
| LA2493 | | 12種セット | ● | ● | | | 0.12 | 12 |
| LA2454 | 180 | 6種セット | ● | ● | | | 0.08 | 6 |
| LA2484 | | 12種セット | ● | ● | | | 0.16 | 12 |
| LA2485 | 200 | 12種セット | ● | ● | | | 0.20 | 12 |

目の粗さ CUTTING NO.

- #0 : 25cuts/cm (組ヤスリの中目~細目に相当)
- #2 : 38cuts/cm (組ヤスリの細目~油目に相当)
- #4 : 56cuts/cm (精密ヤスリの#6に相当)
- #6 : 84cuts/cm

鉄ヤスリ
組ヤスリ
技能五輪認定ヤスリ

コーティングヤスリ

精密ヤスリ

ダイヤモンドヤスリ

のこヤスリ

波目ヤスリ

鬼目ヤスリ

修正ヤスリ

露点計用ヤスリ

その他

外国製ヤスリ

付録