

LMF(K)···UU尼龙保持架
该类型尺寸是公制的，广泛应用于亚洲和其他国家。


LMF(K)···UU (Resin retainer)
This type is a metric dimension series
widely used in Asia and other
countries.



LMF···UU



LMK···UU

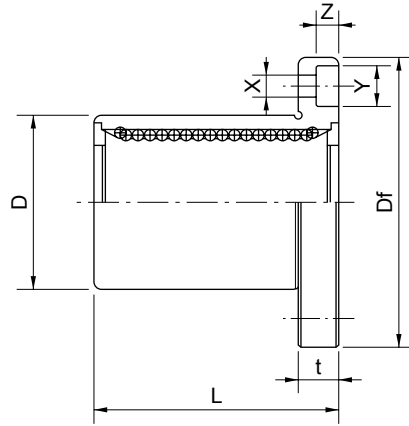

公称轴径 Nominal shaft diameter mm	尼龙保持架 Resin retainer				主要尺寸和公差 Major dimensions and tolerance						
	圆法兰 LMF···UU	重量 Weight (gf)	方法兰 LMK···UU	重量 Weight (gf)	mm	dr		D		L	
						公差 Tolerance μ m	公差 Tolerance μ m	公差 Tolerance μ m	公差 Tolerance μ m		
6	LMF6UU	24	LMK6UU	18	6	0 -9	12	0	-11	19	±300
8	LMF8SUU	32	LMK8SUU	24	8		15			17	
8	LMF8UU	37	LMK8UU	29	8		15	24			
10	LMF10UU	72	LMK10UU	52	10		19	29			
12	LMF12UU	76	LMK12UU	57	12	0 -10	21	0	-13	30	0 -200
13	LMF13UU	88	LMK13UU	72	13		23			32	
16	LMF16UU	120	LMK16UU	104	16		28	37			
20	LMF20UU	180	LMK20UU	145	20		32	42			
25	LMF25UU	340	LMK25UU	300	25	0 -12	40	0	-16	59	0 -300
30	LMF30UU	470	LMK30UU	375	30		45			64	
35	LMF35UU	650	LMK35UU	560	35		52	70			
40	LMF40UU	1,060	LMK40UU	880	40		60	80			
50	LMF50UU	2,200	LMK50UU	2,000	50	0 -15	80	0	-19	100	0 -400
60	LMF60UU	3,000	LMK60UU	2,560	60		90			110	
80	LMF80UU	5,800	LMK80UU	5,300	80		120	140			
100	LMF100UU	10,600	LMK100UU	9,900	100		150	175			

密封型 Seal type:

LMF20UU	不标	不带密封	No entry	No seals
	UU	双密封	UU	Seal on both sides