


ECB17

單軸
1-axis

皮帶驅動
Belt Drive

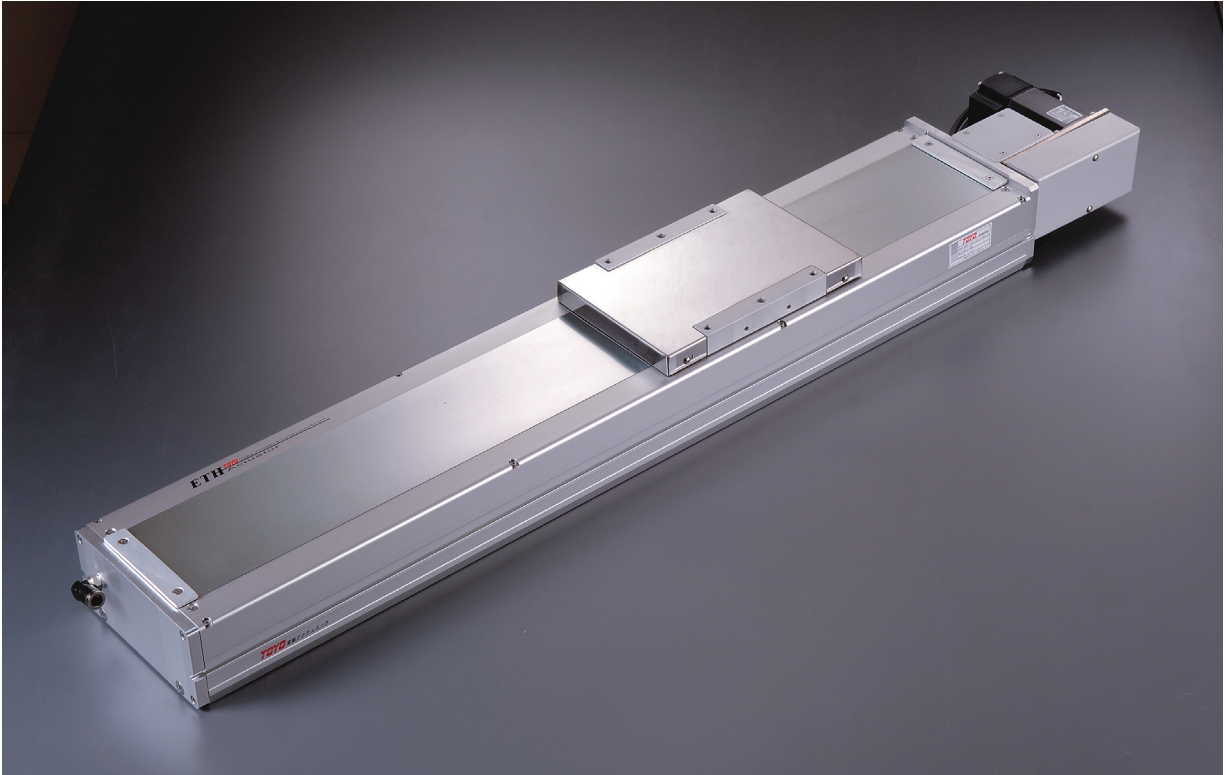

最大行程 Maximum Stroke	4050mm	最高速度 Maximum Speed	2000mm/s	馬達容量 Motor Output	400W	皮帶寬度 Belt Width	30 mm	直線滑軌 Linear Guide	ZOX15-Z3
------------------------	--------	-----------------------	----------	----------------------	------	--------------------	-------	----------------------	----------

型號表示方式 Ordering Method

ECB17-L 40-100-L-M 40-C4-0001

