


ETH22

單軸
1-axis

螺桿驅動 Ball Screw Drive

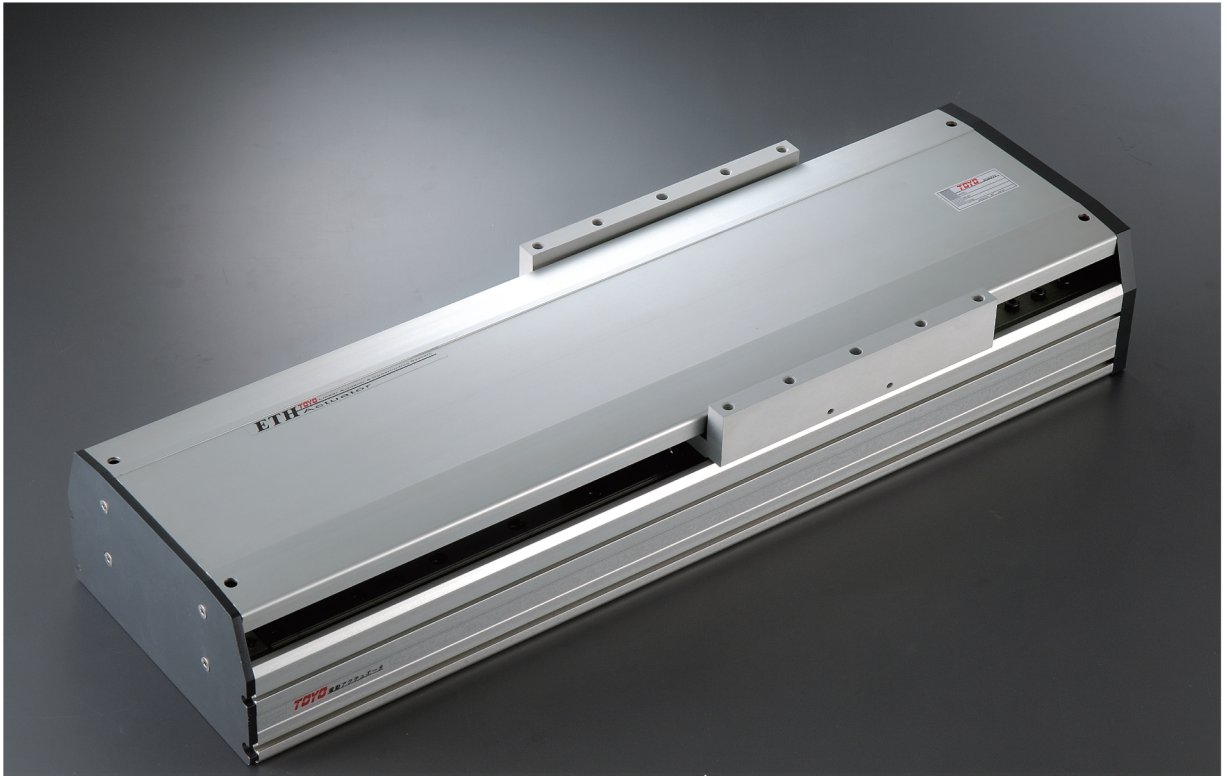

最大行程 Maximum Stroke	1500mm	最高速度 Maximum Speed	2000mm/s	馬達容量 Motor Output	750W	滾珠螺桿 Ball Screw	φ25mm	直線滑軌 Linear Guide	Z3X18-Z3
-------------------------------	---------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------	---------------------------	--------------	-----------------------------	-----------------

型號表示方式 Ordering Method

ETH22 - L10 - 100 - BC - M75B - C4 - 0001

