

ミスミ

ホック留めチューブ(アルミ箔シールド)



ココが特長

電線保護とノイズ対策ができるホック留めチューブ

- 難燃性塩化ビニルシートにアルミ箔を付加したシールドホックチューブ
- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- ホック留めの間から自由に電線取り出し・分岐が可能

EMI対策


全長5m、10m

在庫品

全長50m(巻き)
1~3巻まで

5 日日出荷

使用例

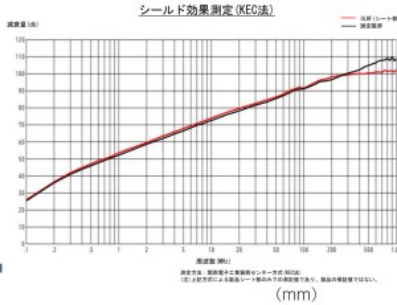

Order注文例
型番 - 全長
SZTHS20 - 5



全長5m、10m

1本単位

規格表

タイプ	型番		製品幅		ホック間ピッチ		シート端~ ホック長さ	重量 (g/m)
	内径φ(mm)		長手方向	幅方向(±5)	長手方向	幅方向(±5)		
SZTHS	10	71	41	41	53 (±3)	10	44.0	
	15	91	61	50.7				
	20	105	75	55.5				
	25	115	85	58.9				
	30	130	100	64.0				
	40	160	130	74.2				
	50	190	160	84.4				
	70	255	225	106.5				
100	348	318	138.1					

仕様

材質	シート部	PETクロス入り難燃性軟質塩化ビニル+PETフィルム+アルミ箔
	ホック部	ポリアセタール
	縫製糸	ナイロン
	アース用銅線	錫メッキ軟銅線
厚み	全体	0.24mm
	アルミ箔	0.01mm
使用温度範囲		-15~60℃
色(シート外側)		黒

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
 ※ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTHS	10	5	5	WEBでご確認 お願いします。	在庫品
	15				
	20				
	25				
	30				
	40				
	50				
	70				
	100				
	SZTHS				
15					
20					
25					
30					
40					
50					
70					
100					

全長50m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
	内径φ(mm)				
SZTHS	10	50	50	WEBでご確認 お願いします。	5日目
	15				
	20				
	25				
	30				
	40				
	50				
	70				
	100				

ミスミ

ホック留めチューブ(銅箔シールド)



ココが特長

銅箔付きのシールド性能の高いホック留めチューブ

- 銅箔シールドが高いシールド性能を発揮するホックチューブ
- シールド部へのハンダ付けが容易でアース処理工数を削減
- ホック留めで工具を使用せずに簡単に着脱可能
- ホック留めの間から自由に電線の取り出し・分岐が可能

EMI対策

全長1m

在庫品

全長5m、25m(巻き)
1~3巻まで


5 日日出荷

※巻きの製品は製品製造の関係で、途中で継ぎ目がある場合がございます。
 ※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

規格表

タイプ	型番		製品幅		ホック間ピッチ		シート端~ ホック長さ	重量 (g/m)
	内径φ(mm)		長手方向	幅方向(±3)	長手方向	幅方向(±3)		
SZTHC	10	40	71.0	34	10	10	26.8	
	15	62	70.5	48			35.0	
	20	73	72.0	65			46.3	
	25	90	71.0	80			51.2	
	30	107	72.0	95			65.6	
	40	135	70.0	130			71.4	
	50	168	72.2	162			81.8	
	70	223	74.0	227			102.2	
100	322	70.0	315	164.0				

シールド効果(電解)

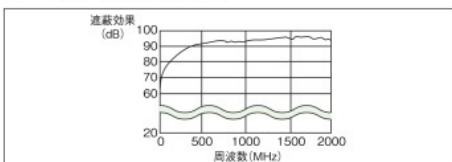

測定方法: 関西電子工業振興センター方式(KEC法)

仕様

材質	シート部	ポリエステルクロス入りPVC+銅箔(26μm)
	ホック部	ポリアセタール
厚み		0.26mm
使用温度範囲		-25~+70℃
色(シート外側)		黒



全長1m、5m

1本単位

全長25m(巻き)

1巻単位

タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4本	通常 出荷日	タイプ	型番		全長(m)	¥通常単価 1~4巻	通常 出荷日
	内径φ(mm)						内径φ(mm)				
SZTHC	10	1	1	WEBでご確認 お願いします。	在庫品	SZTHC	10	25	25	WEBでご確認 お願いします。	5日目
	15										
	20										
	25										
	30										
	40										
	50										
	70										
	100										
	SZTHC						10				
15											
20											
25											
30											
40											
50											
70											
100											



Order注文例
型番 - 全長
SZTHC20 - 25

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。 ●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。
 ●ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。