

No.80L 検電ドライバー〈低圧用〉



- ペンシルタイプの検電ドライバー。
- 電灯および電力線の導通試験、テレビ、ラジオなどの故障、無線電機機の発振試験に使用できます。

検電範囲	mm					内装 (本)	外装 (本)
	50	4.0	0.45	13.9	128		
交流100V~220V 直流100V~350V						10	60

No.82L 検電ドライバー〈低圧用〉



- 一般家庭向け通電テスト用。
- 携帯に便利なペンシルタイプ。

検電範囲	mm					内装 (本)
	20	4.0	0.45	17.5	130	
交流100V~250V						10

No.81L LED検電ドライバー〈低圧用〉



- 一般家庭向け通電・導通テスト用。
- 明るく光る長寿命LED。携帯に便利なペンシルタイプ。

検電範囲	mm					内装 (本)
	50	4.0	0.45	13.9	128	
交流100V~240V						10

※電池交換はできません

No.83L LED検電ドライバー〈低圧用〉



- 一般家庭向け通電・導通テスト用。
- 電池交換可能。
- 明るく光る長寿命LED。
- 携帯に便利なペンシルタイプ。

検電範囲	mm					内装 (本)
	20	4.0	0.45	17.5	130	
交流100V~250V 直流2V~250V						10

No.1300L/1300H 検電6本組ドライバー



(低圧用)



(高圧用)

- ハンドルは、チャック式で差替が簡単。
- ネオン管が内蔵されていますので、電気の導通試験ができます。
- 携帯、収納、保管に便利なビニール袋入り。
- 低圧用(交流100~220V、直流100~350V)
- 高圧用(可触許容電圧2500~15000V ただし、内蔵機関二次高圧電流のみ)

No.1300L 検電6本組ドライバー (低圧用)

柄径	全長	刃先付	替軸内容				外装
mm	mm	mm	マイナス	プラス	ソケット	角キリ (セット)	
25	225		⊖4×125, ⊖6×125	⊕1×125, ⊕2×125	○5.5×125	125	40

No.1300H 検電6本組ドライバー (高圧用)

柄径	全長	刃先付	替軸内容				外装
mm	mm	mm	マイナス	プラス	角キリ	(セット)	
25	225		⊖3×125, ⊖4×125, ⊖6×125	⊕1×125, ⊕2×125	125	40	

ハンガーフック対応商品もあります (P.52)


⚠ 注意 (検電ドライバー)

- 使用前には、必ず点灯確認をしてください。
- ショート・感電に注意してください。
- 個々の商品の検電範囲内で使用してください。
- 水・油等のついた状態で使用しないでください。

ONE POINT

電池不要のネオン管タイプ

検電ドライバー 〈低圧用〉 No.82L

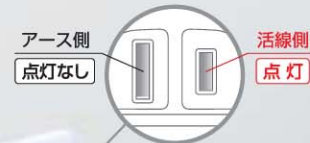

電気配線、コンセントの通電チェック、およびAC活線側/アース側の極性判別に。