

エアードライバー 衝撃式



普通ネジ径 >> 4~5mm



No. **GT-S4.5DR** 6.35 ビットスリーブ式 消音装置付



No. **GT-PLR** 6.35 ビット止ボール式




No. **GT-PLZ** 6.35 ビットスリーブ式 消音装置付



No. **GT-PLP** 6.35 ビット止ボール式 ブッシュ始動/後方排気



No. **GT-PLRC** 6.35 ビット止ボール式

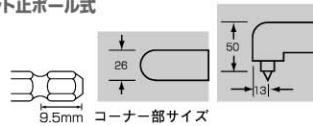

No. **GT-P4.5DR**
6.35 ビットスリーブ式
消音装置付/後方排気



No. **GT-P5LS**
6.35 ビットスリーブ式
消音装置付/後方排気


品番 No.	能力 (mm)				無負荷回転速度 (rpm)	空気消費量 (m ³ /min)	ホース継手	全長 (mm)	重量 (g)	付属品	
	普通ネジ	タッピングネジ	木ネジ	ボルト						ビット	コンセント
GT-S4.5DR	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,000	0.2	G 1/4	180	585	A14 ⊕2×65G	BPN-2F
GT-P4.5DR	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	14,000	0.2	Rc 1/4	160	715	A14 ⊕2×65G	BPB-2
GT-PLP	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	9,000	0.2	G 1/4	197	750	A14 ⊕2×65G	BPN-2F
GT-PLR	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	9,000	0.2	G 1/4	187	830	A14 ⊕2×65G	BPN-2F
GT-PLRC	4.0~5.0	—	—	4.0~5.0	9,000	0.2	G 1/4	228	1,100	B39 ⊕2×23H	BPN-2F
GT-PLZ	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	9,000	0.2	G 1/4	205	950	A14 ⊕2×65G	BPN-2F
GT-P5LS	4.0~5.0	3.5~4.0	2.7~3.5	4.0~5.0	9,000	0.2	Rc 1/4	165	980	A14 ⊕2×65G	BPB-2 エアレギュレーター

・使用空気圧力…0.6MPa ・使用エアホース内径…6.35mm ・全長…付属品・ハンガースは含まれません ・重量…付属品は含まれません ・能力は、参考目安表示です 使用条件、状況によって変わります

ビット取付部について

特別に表示のないものについては右図の国内標準タイプになっています。

 国内標準タイプ



※オプション 下記サイズのアンビルも用意いたしております。

