


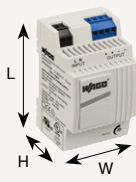

スイッチング電源 COMPACT Power

プラスチック筐体	型番	定格容量	入力電圧	周波数	出力電圧	出力電流	変換効率	使用周囲温度	寸法 (mm) W x H x L	質量
	787-1020	27.5 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 5 V (DC 4.5 ~ 8.5 V)	5.5 A	75 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	72 x 59 x 89	240 g
	787-1001	24 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 12 V (DC 10.8 ~ 18 V)	2 A	80 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	54 x 59 x 89	180 g
	787-1011	48 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 12 V (DC 10.5 ~ 15.5 V)	4 A	85 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	72 x 59 x 89	255 g
	787-1021	78 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 12 V (DC 10.5 ~ 15.5 V)	6.5 A	87 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	90 x 59 x 89	300 g
	787-1002	31.2 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	1.3 A	82 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	54 x 59 x 89	180 g
	787-1012	60 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	2.5 A	88 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	72 x 59 x 89	255 g
	787-1022	96 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	4 A	88 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	90 x 59 x 89	310 g
	787-1017	43.2 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 18 V (DC 15 ~ 28 V)	2.4 A	84 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	72 x 59 x 89	264 g
	787-1102	31.2 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	1.3 A	82 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	54 x 59 x 89	170 g
	787-1112	60 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	2.5 A	88 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	72 x 59 x 89	240 g
	787-1122	96 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	44 ~ 66 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 26.4 V)	4 A	88 %	-25 ~ +60 °C (-40 °C ~ 起動可能)	90 x 59 x 89	300 g
	787-1202	31.2 W	AC 85 ~ 264 V DC 125 ~ 375 V	47 ~ 63 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 26 V)	1.3 A	> 82 % *2	-25 ~ +70 °C	54 x 56 x 90	210 g
	787-1212	48 W	AC 85 ~ 264 V DC 125 ~ 375 V	47 ~ 63 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 26 V)	2 A	> 87 % *2	-25 ~ +70 °C	72 x 56 x 90	270 g
	787-1216	79.2 W	AC 85 ~ 264 V DC 125 ~ 375 V	47 ~ 63 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 26 V)	3.3 A	> 87 % *2	-25 ~ +70 °C	108 x 56 x 90	415 g
	787-1226	115.2 W	AC 90 ~ 132 V AC 180 ~ 264 V DC 250 ~ 375 V	47 ~ 63 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 26 V)	4.8 A	> 89 % *2	-25 ~ +70 °C	144 x 56 x 90	510 g

*1 プラグインコネクタ付き *2 AC 110 V にて

スイッチング電源 PRO Power

メタル筐体	型番	定格容量	入力電圧	周波数	出力電圧	出力電流	変換効率	使用周囲温度	寸法 (mm) W x H x L	質量
	787-819	72 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 12 V (DC 11 ~ 18 V)	6 A	83 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	40 x 163 x 163	800 g
	787-821	120 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 12 V (DC 11 ~ 18 V)	10 A	87.8 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 163 x 163	1295 g
	787-831	180 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 12 V (DC 11 ~ 18 V)	15 A	87 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 179 x 163	1480 g
	787-818	72 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 29.5 V)	3 A	87.8 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	40 x 163 x 163	960 g
	787-822	120 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 29.5 V)	5 A	87.8 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 163 x 163	1268 g
	787-832	240 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 29.5 V)	10 A	90 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 179 x 163	1485 g
	787-834	480 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22 ~ 29.5 V)	20 A	91 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	97 x 187 x 171	2300 g
	787-833	240 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 48 V (DC 33 ~ 52 V)	5 A	91 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 179 x 163	1475 g
	787-835	480 W	AC 85 ~ 264 V DC 120 ~ 373 V	50 ~ 60 Hz	DC 48 V (DC 33 ~ 52 V)	10 A	91 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	97 x 187 x 171	2460 g
	三相用 (注意: 三相 200 V 電源には使用できません)									
	787-840	240 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	10 A	91.7 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 179 x 163	1000 g
	787-842	480 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	20 A	92.9 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	77 x 179 x 171	1300 g
	787-844	960 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	40 A	93.6 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	128 x 205 x 171	2500 g
	787-845	480 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 48 V (DC 39 ~ 53 V)	10 A	93 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	77 x 179 x 171	1900 g
	787-847	960 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 48 V (DC 39 ~ 53 V)	20 A	94.4 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	128 x 205 x 171	3270 g
	787-850	240 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	10 A	91.7 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	57 x 179 x 163	1000 g
	787-852	480 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	20 A	92.9 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	77 x 179 x 171	1300 g
	787-854	960 W	AC 340 ~ 550 V DC 480 ~ 780 V	50 ~ 60 Hz	DC 24 V (DC 22.8 ~ 28.8 V)	40 A	93.6 %	-25 ~ +70 °C (-40 °C ~ 起動可能)	128 x 205 x 171	2300 g

* ラインモニタ機能付き