



KB-36 クラークツマミ (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	D	H	ホワイト	仙徳	純金	入数
大	34φ	21	1,200	1,200	1,500	10
小	25φ	20	730	730	1,000	20

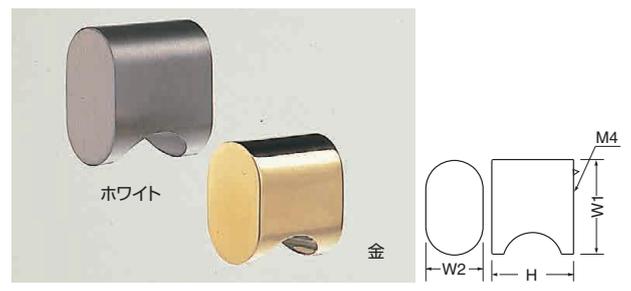

KB-37 ビスタツマミ (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	W1	W2	H	ホワイト	金	入数
35	35	21	30	1,650	1,720	10
30	30	20	25	1,260	1,330	20
25	25	18	22	950	1,020	30
20	20	15	20	760	830	30

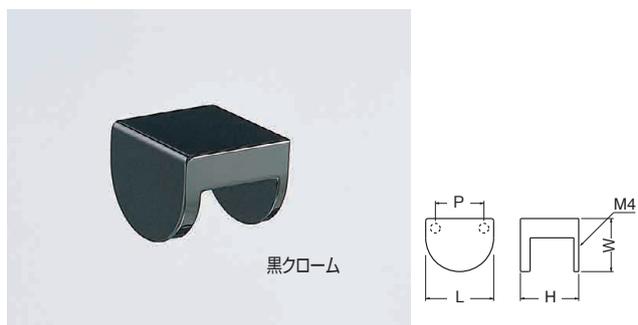


KB-89 グランヴィアツマミ (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	黒クローム	入数
	28	20	24	22	1,550	20




KB-17 セピアツマミ (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイト	純金消	入数
	40	32	20	12	650	1,050	20

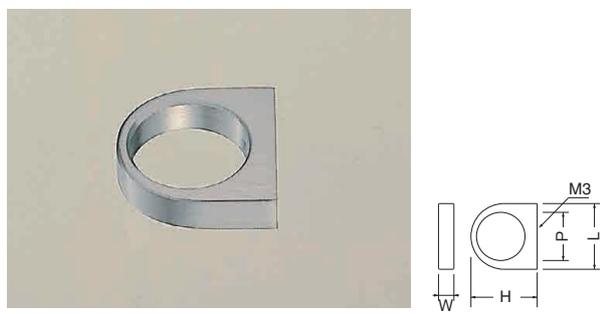


KB-16 D形ツマミ (真チュウ/ISO3×28)

サイズ	L	P	H	W	ホワイト	入数
大	30	22	30	7	630	30
小	25	18	25	7	500	30

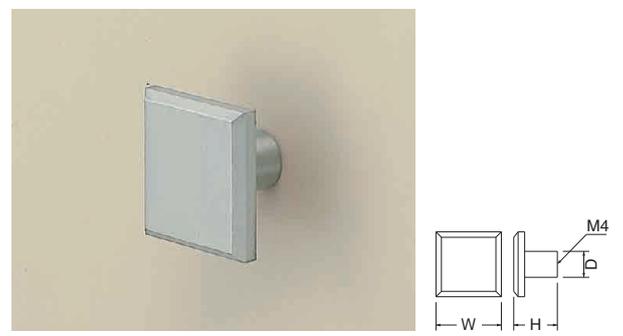


KB-32 面取四角ツマミ (真チュウ/ISO4×28)

サイズ	W	H	D	ホワイト	入数
大	30	20	12φ	1,100	30

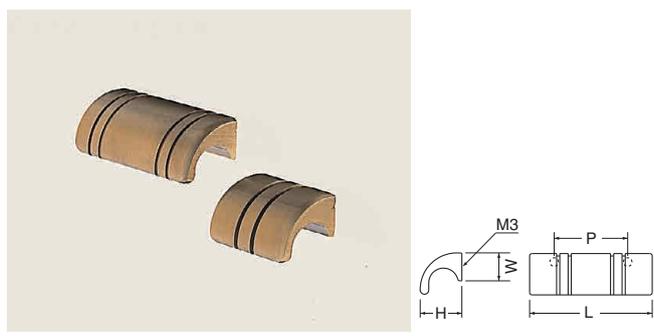

KB-47 ラリーツマミ (真チュウ/ISO3×28)

サイズ	L	P	H	W	仙徳	入数
大	50	30	17	12	1,080	20
小	30	20	17	12	980	30

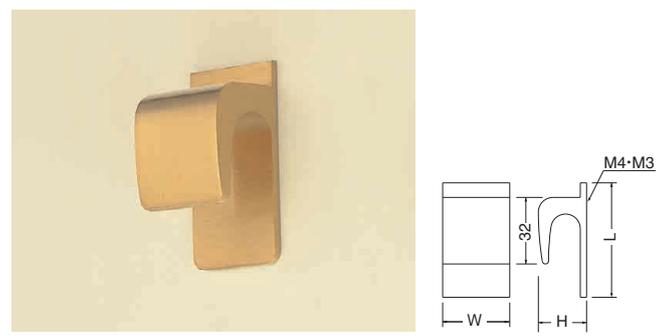

KB-22 ロミオツマミ (真チュウ)

サイズ	L	P	H	W	ISO	サテンゴールド	入数
大	55	20	23	32	4×28	1,320	10
小	55	—	23	15	3×28	920	20

W3
ミリ